


## VPB 固定式 真空取出口：横、ワンタッチ継手内蔵スタンダードタイプ

RoHS指令 銅系不使用品も用意 CAD(2D&3D)

VPB2E569

単位：mm

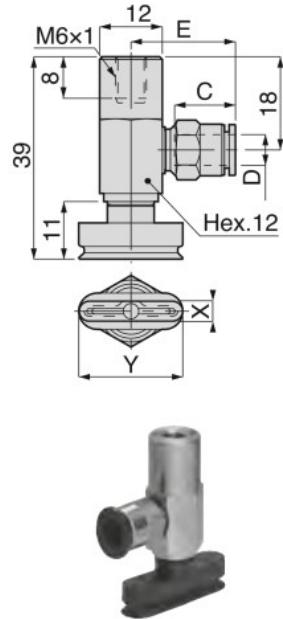

形式	パッドサイズ		チューブ外径 D	E	チューブエンド C	パッド 接続記号
	X	Y				
VPB2×4E5-3J	2	4	3	18.6	10.9	
VPB2×4E5-4J9			4			
VPB2×4E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB3.5×7E5-3J	3.5	7	3	18.6	10.9	
VPB3.5×7E5-4J9			4			
VPB3.5×7E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB4×10E5-3J	4	10	3	18.6	10.9	
VPB4×10E5-4J9			4			
VPB4×10E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB4×20E5-3J	4	20	3	18.6	10.9	
VPB4×20E5-4J9			4			
VPB4×20E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB4×30E5-3J	4	30	3	18.6	10.9	
VPB4×30E5-4J9			4			
VPB4×30E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB5×10E5-3J	5	10	3	18.6	10.9	
VPB5×10E5-4J9			4			
VPB5×10E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB5×20E5-3J	5	20	3	18.6	10.9	
VPB5×20E5-4J9			4			
VPB5×20E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB5×30E5-3J	5	30	3	18.6	10.9	
VPB5×30E5-4J9			4			
VPB5×30E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB6×10E5-3J	6	10	3	18.6	10.9	
VPB6×10E5-4J9			4			
VPB6×10E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB6×20E5-3J	6	20	3	18.6	10.9	
VPB6×20E5-4J9			4			
VPB6×20E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB6×30E5-3J	6	30	3	18.6	10.9	
VPB6×30E5-4J9			4			
VPB6×30E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB8×20E5-3J	8	20	3	18.6	10.9	
VPB8×20E5-4J9			4			
VPB8×20E5-6J9			6	19.9	11.7	
VPB8×30E5-3J	8	30	3	18.6	10.9	
VPB8×30E5-4J9			4			
VPB8×30E5-6J9			6	19.9	11.7	

-M6

- ※.寸法表中、形式内の[ ]にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP.1154を参照ください。
- ※.金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の[ ]が“対応品あり”を表しております。また、記号:-S3を忘れずにご記入ください。
- ※.パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適していません。

真空パッド  
真空閥連機器  
技術資料

1168

長円  
タイプ  
ホルダ  
単体  
フリー  
ホルダ  
落下  
防止弁  
直付形  
フィルタ  
真空  
シリンド  
エア  
ピンセット