


VPBE ネジ止め式 真空取出口：横、バンプ継手内蔵専用タイプ

RoHS指令 ~~銅系不使用品も用意~~ CAD(2D&3D)

VPBE2E569

単位：mm

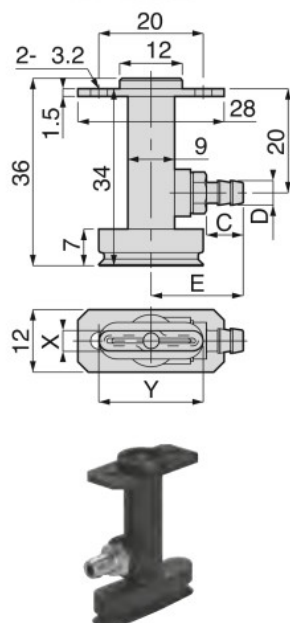

形 式	パッドサイズ		チューブ内径 D	E	C	パッド 接続記号		
	X	Y						
VPBE2×4E5-3B9	2	4	2	16	6	-E10		
VPBE2×4E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE2×4E5-6B9			4					
VPBE3.5×7E5-3B9	3.5	7	2	16	6			
VPBE3.5×7E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE3.5×7E5-6B9			4					
VPBE4×10E5-3B9	4	10	2	16	6			
VPBE4×10E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE4×10E5-6B9			4					
VPBE4×20E5-3B9		20	2	16	6	-E20		
VPBE4×20E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE4×20E5-6B9			4					
VPBE4×30E5-3B9		30	2	16	6			
VPBE4×30E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE4×30E5-6B9			4					
VPBE5×10E5-3B9	5	10	2	16	6		-E10	
VPBE5×10E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE5×10E5-6B9			4					
VPBE5×20E5-3B9		20	2	16	6	-E20		
VPBE5×20E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE5×20E5-6B9			4					
VPBE5×30E5-3B9		30	2	16	6			
VPBE5×30E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE5×30E5-6B9			4					
VPBE6×10E5-3B9	6	10	2	16	6		-E10	
VPBE6×10E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE6×10E5-6B9			4					
VPBE6×20E5-3B9		20	2	16	6	-E20		
VPBE6×20E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE6×20E5-6B9			4					
VPBE6×30E5-3B9		30	2	16	6			
VPBE6×30E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE6×30E5-6B9			4					
VPBE8×20E5-3B9	8	20	2	16	6		-E20	
VPBE8×20E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE8×20E5-6B9			4					
VPBE8×30E5-3B9		30	2	16	6			
VPBE8×30E5-4B9			2.5	17.5	7			
VPBE8×30E5-6B9			4					

※.寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP.1154を参照ください。

※.金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の9に-S3をご記入ください。

※.パッドゴム材質：ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適していません。