


■ ネジ⇄チューブの接続

PJNC エルボ

RoHS対応

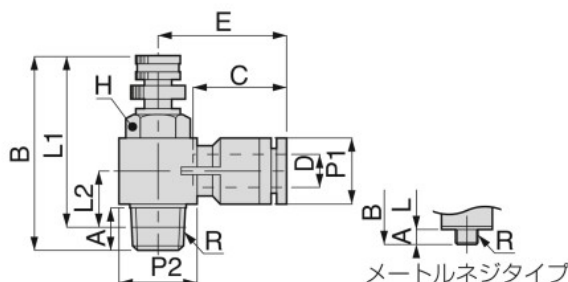

577
P.513

CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 D	R	A	B		L1		L2	P1	P2	チューブ径 C	E	対辺 H	質量 (g)	CAD ファイル名
				max.	min.	max.	min.								
PJNC4-M5④⑥	4	M5×0.8	3	29.7	27	26.7	24	7	9.9	9.8	15	20	8	7	PJNC4-M5
PJNC4-01④⑤⑥		R1/8	8	41.1	34.9	37.1	30.9	10.5	10	14.4		21.5	12	18	PJNC4-01
PJNC6-M5④⑥	6	M5×0.8	3	29.7	27	26.7	24	8.2	12.4	9.8	17.1	24.1	8	8	PJNC6-M5
PJNC6-01④⑤⑥		R1/8	8	41.1	34.9	37.1	30.9	10.9		14.4		23.6	12	19	PJNC6-01
PJNC6-02④⑤⑥		R1/4	11.1	48.5	41.6	42.5	35.6	12.2		18.4		25.6	16	38	PJNC6-02
PJNC6-03④⑤⑥		R3/8	13.2	54.8	46.8	48.4	40.4	15.4		22		29.1	21	67	PJNC6-03
PJNC8-01④⑤⑥	8	R1/8	8	41.4	34.9	37.1	30.9	11.9	14.4	14.4	18.1	26.9	12	22	PJNC8-01
PJNC8-02④⑤⑥		R1/4	11.1	48.5	41.6	42.5	35.6	13.2		18.4		28.4	16	41	PJNC8-02
PJNC8-03④⑤⑥		R3/8	13.2	54.8	46.8	48.4	40.4	15.4		22		28.9	21	69	PJNC8-03
PJNC8-04④⑤⑥		R1/2	16	59.6	52.2	51.4	44.1	18		28		31	27	103	PJNC8-04
PJNC10-02④⑤⑥	10	R1/4	11.1	48.5	41.6	42.5	35.6	14.8	17.6	18.4	20.4	31.1	16	44	PJNC10-02
PJNC10-03④⑤⑥		R3/8	13.2	54.8	46.8	48.4	40.4	16.7		22		31.4	21	71	PJNC10-03
PJNC10-04④⑤⑥		R1/2	16	59.6	52.2	51.4	44.1	18		28		33.8	27	106	PJNC10-04
PJNC12-03④⑤⑥	12	R3/8	13.2	54.8	46.8	48.4	40.4	18.4	21	22	23.6	37.1	21	74	PJNC12-03
PJNC12-04④⑤⑥		R1/2	16	59.6	52.2	51.4	44.1	19.7		28		36.6	27	109	PJNC12-04

※1. テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

※2. 形式内の④につきましては、シールゴム材質を変更される場合のみ記号：-F(FKM)、記号：-HN(NHBR)をご記入ください。

※3. 形式内の⑤につきましては、ネジ部にシーロック加工を希望される場合は記号：-Sを、シールテープ仕様を希望される場合は記号：-TPをご記入ください。


※4. 形式内の⑥につきましては、クリーンルーム包装を希望される場合のみ記号：-Cをご記入ください。

■ チューブ⇄チューブの接続

PJNMU 小型ユニオンストレート

RoHS対応

Renewal

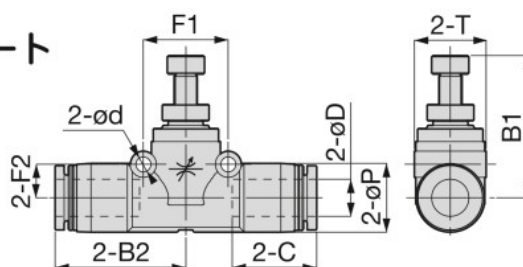

577
P.513

CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 D	B1		B2	P	T	チューブ径 C	d	F1	F2	質量 (g)	CAD ファイル名
		max.	min.									
PJNMU4④⑥	4	20.5	18.1	21.1	10	10.5	15	3.2	12.7	4.8	7.9	PJNMU4_
PJNMU6④⑥	6	25.4	21.6	24.6	12.5	13.1	17.1	3.2	14.8	6.2	13	PJNMU6_
PJNMU8④⑥	8	30.6	25.1	28	14.8	15.4	18.1	3.2	18.2	7.2	25	PJNMU8_
PJNMU10④⑥	10	35.4	28.9	32	18.2	19.7	20.4	4.2	22.2	8.7	45	PJNMU10_
PJNMU12④⑥	12	38	31.5	37.1	21.2	22.7	23.6	4.2	25.7	10.2	62	PJNMU12_
PJNMU1/4④⑥	1/4	25.4	21.6	24.6	12.5	13.1	17.1	3.2	14.8	6.2	13	PJNMU1_4_
PJNMU3/8④⑥	3/8	35.4	28.9	32	18.2	19.7	20.4	4.2	22.2	8.7	45	PJNMU3_8_
PJNMU1/2④⑥	1/2	38	31.5	37.4	21.2	22.7	23.9	4.2	25.7	10.2	60	PJNMU1_2_

※1. 形式内の④につきましては、シールゴム材質を変更される場合のみ記号：-F(FKM)、記号：-HN(NHBR)をご記入ください。

※2. 形式内の⑥につきましては、クリーンルーム包装を希望される場合のみ記号：-Cをご記入ください。