


■ マイクロスイッチタイプ ローラ式

MVM マイクロスイッチタイプ ローラ式

CAD
2D & 3D

RoHS対応

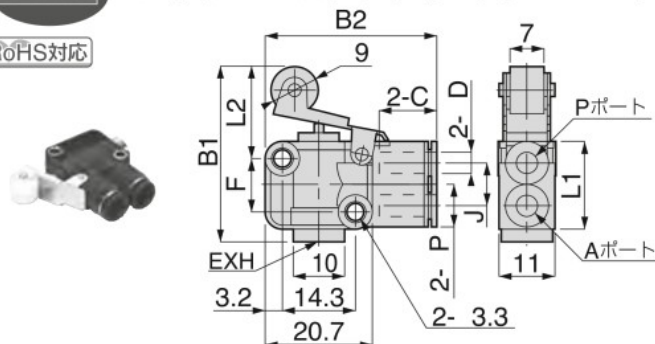

ローラ式表示記号			
2ポート		3ポート	
ノーマルクローズ	ノーマルオープン	ノーマルクローズ	ノーマルオープン


単位：mm

形 式	チューブ外径 D	B1		B2	L1	L2		P	チューブ径 C	J	F	質量 (g)	有効断面積 (mm²)	CAD ファイル名
		max.	min.			max.	min.							
MVM 42-R	4	34.7	31.1	33	17	18.4	14.8	8	11	8	10.6	12	3	MVM42_F
MVM 42A-R														MVM42A_F
MVM 43-R														MVM43_F
MVM 43A-R														MVM43A_F
MVM 62-R	6	41.9	37	33.4	22	19.6	14.7	10.5	11.6	10.5	15.6	15	7	MVM62_F
MVM 62A-R														MVM62A_F
MVM 63-R														MVM63_F
MVM 63A-R														MVM63A_F

MVM マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

CAD
2D & 3D

RoHS対応

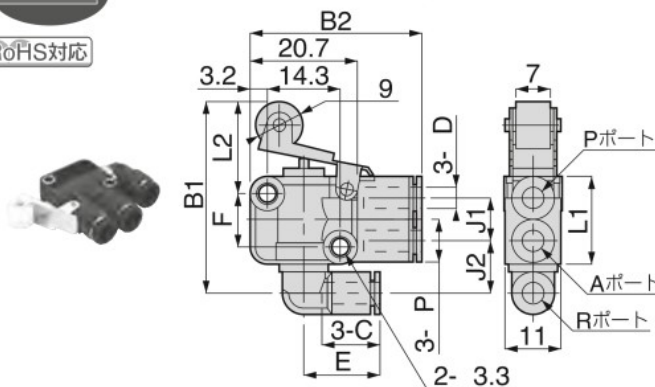


ローラ式表示記号	
3ポート	
ノーマルクローズ	ノーマルオープン

単位：mm

形 式	チューブ外径 D	B1		B2	L1	L2		P	チューブ C	J1	J2	E	F	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	CAD ファイル名
		max.	min.			max.	min.									
MVM 43-RJ	4	37.6	34	33	17	18.4	14.8	8	11	8	10.4	15	10.6	13	3	MVM43_RJ
MVM 43A-RJ																
MVM 63-RJ	6	46	41.1	33.4	22	19.6	14.7	10.5	11.6	10.5	13.9	16.4	15.6	17	7	MVM63_RJ
MVM 63A-RJ																

■ マイクロスイッチタイプ ローラ式 プッシュボタンストローク寸法

単位：mm

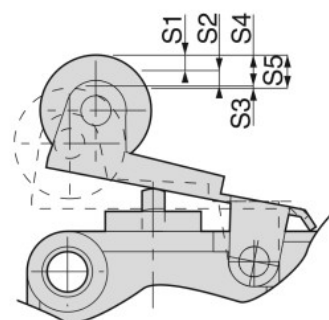

チューブ外径 D	自由ストローク S1	動作ストローク S2	予備ストローク S3	推奨ストローク S4	限度ストローク S5
4	1.5	1.7	0.4	3.2	3.6
6	1.7	2.5	0.4	4.5	4.9