


■ パネルマウントタイプ ピン式

MVP パネルマウントタイプ ピン式

CAD
2D & 3D

RoHS対応

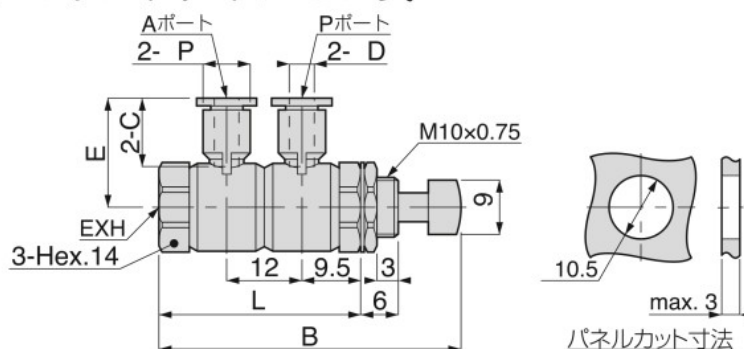

ピン式表示記号	
2ポート	3ポート
ノーマルクローズ	ノーマルクローズ


単位：mm

形 式	チューブ外径 D	B		L	P	チューブエンド C	E	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	CAD ファイル名
		max.	min.							
MVP 42	4	48.5	44.5	33	8	11	17.7	30	3	MVP42
MVP 43		48	44	32.5				29		MVP43
MVP 62	6	48.5	44.5	33	10.5	11.6	18.3	32	5	MVP62
MVP 63		48	44	32.5				31		MVP63

MVP パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)

CAD
2D & 3D

RoHS対応

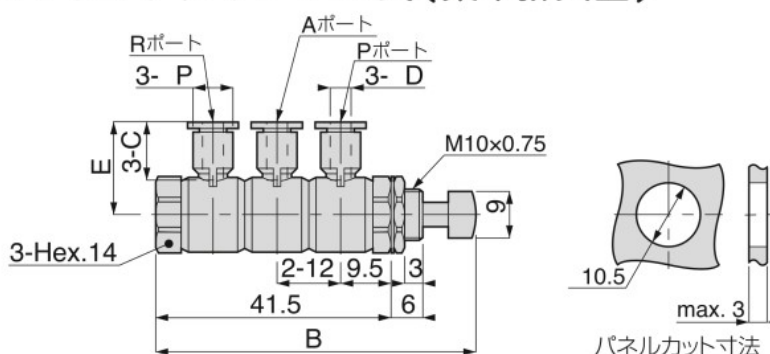


ピン式表示記号	
3ポート	
ノーマルクローズ	

単位：mm

形 式	チューブ外径 D	B		P	チューブエンド C	E	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	CAD ファイル名
		max.	min.						
MVP 43-J	4	57	53.4	8	11	17.7	32	3	MVP43-J
MVP 63-J	6	57	53.4	10.5	11.6	18.3	34	5	MVP63-J

■ パネルマウントタイプ ピン式 プッシュボタンストローク寸法

単位：mm

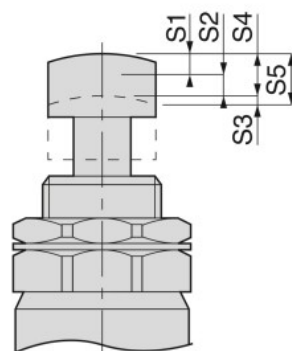

チューブ外径 D	自由ストローク S1	動作ストローク S2	予備ストローク S3	推奨ストローク S4	限度ストローク S5
4	1.8	1.8	0.4	3.6	4
6	1.8	1.8	0.4	3.6	4