

ナイロンチューブ

継手

制御機器


調質機器

手動弁

チューブ

NA ナイロンチューブ

RoHS対応

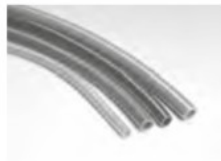

形式	チューブ外径 (mm)	チューブ内径 (mm)	標準全長 (m)	最小曲げ半径 (mm)	最小取付半径 (mm)	質量 (g/m)	チューブカラー (※2)								
							B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	W
NA 0425(5/32)-③-④	4	2.5	20・100	10	15	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NA 0640-③-④	6	4	20・100	15	23	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NA 0860(5/16)-③-④	8	6	20・100	24	36	23	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NA 1075-③-④	10	7.5	20・100	30	45	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NA 1290-③-④	12	9	20・100	36	54	52	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NA 1613(5/8)-20-④	16	13	20	80	120	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NA 1/8-③-④	3.18	2	20・100	8	12	5	○	-	-	-	-	-	-	-	○
NA 3/16-③-④	4.76	2.99	20・100	12	18	12	○	-	-	-	-	-	-	-	○
NA 1/4-③-④	6.35	4.57	20・100	18	27	16	○	-	-	-	-	-	-	-	○
NA 3/8-③-④	9.53	6.99	20・100	32	48	35	○	-	-	-	-	-	-	-	○
NA 1/2-③-④	12.7	9.56	20・100	38	57	56	○	-	-	-	-	-	-	-	○

※1. 形式内の③には標準全長を、④にはチューブカラーをそれぞれご記入ください。

※2. チューブカラー⇒B:ブラック、R:レッド、O:オレンジ、YB:イエローブラウン、Y:イエロー、G:グリーン、BU:ブルー、CB:クリアブルー、W:ミルクホワイト

NB ソフトナイロンチューブ

RoHS対応



789

標準

形式	チューブ外径 (mm)	チューブ内径 (mm)	標準全長 (m)	最小曲げ半径 (mm)	最小取付半径 (mm)	質量 (g/m)	チューブカラー (※2)											
							B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	W	BR	YG	P
NB 0425-③-④	4	2.5	20・100	9	14	9	○	○	△	△	○	△	○	○	○	△	△	△
NB 0640-③-④	6	4	20・100	14	21	17	○	○	△	△	○	△	○	○	○	△	△	△
NB 0860-③-④	8	6	20・100	25	40	23	○	○	△	△	○	△	○	○	○	△	△	△
NB 1075-③-④	10	7.5	20・100	30	46	36	○	○	△	△	○	△	○	○	○	△	△	△
NB 1290-③-④	12	9	20・100	34	54	52	○	○	△	△	○	△	○	○	○	△	△	△
NB 1613-20-④	16	13	20	80	94	69	○	△	△	△	△	△	○	△	○	△	△	△

※1. 形式内の③には標準全長を、④にはチューブカラーをそれぞれご記入ください。

※2. チューブカラー⇒B:ブラック、R:レッド、O:オレンジ、YB:イエローブラウン、Y:イエロー、G:グリーン、BU:ブルー、CB:クリアブルー、W:ミルクホワイト、BR:ブラウン、YG:イエローグリーン、P:ピンク