


継手 SFT フッ素樹脂 (PFA) チューブ

RoHS対応

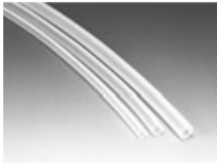

形式	チューブ外径 (ømm)	チューブ内径 (ømm)	標準全長 (m)	最小曲げ半径 (mm)	最小取付半径 (mm)	質量 (g/m)
SFT 0420-②-C	4	2	5・20・50・100	7	10	22
SFT 0425-②-C	4	2.5	5・20・50・100	14	20	18
SFT 0640-②-C	6	4	5・20・50・100	14	20	36
SFT 0860-②-C	8	6	5・20・50・100	27	40	50
SFT 1075-②-C	10	7.5	5・20・50・100	40	60	78
SFT 1080-②-C	10	8	5・20・50・100	50	75	62
SFT 1290-②-C	12	9	5・20・50・100	47	70	112
SFT 1210-②-C	12	10	5・20・50・100	67	100	76
SFT 1613-②-C	16	13	5・20・50	94	140	147
SFT1/4-②-C	6.35	4.57	5・20・50・100	14	20	34
SFT3/8-②-C	9.53	6.99	5・20・50・100	40	60	72
SFT1/2-②-C	12.7	9.56	5・20・50・100	47	70	120

※. 形式内の②には標準全長をご記入ください。

制御機器

調質機器

手動弁

チューブ