

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アイリスオーヤマ



Hot Mat

ホットマット

New 修理可能

同商品群 在庫数 6 アイテム



HCM-40S-T



操作パネル

特長 ●冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖めるホットマットです。
●温度の切り替えが強/弱と2段階できます。
●なめらかで優しい肌触りです。
用途 ●足元の寒さ対策に。
仕様 ●温度切替:2段階(強:約48℃・弱:約40℃)
●電源コード長さ:約1.5m
材質 ●ポリステル100% 製造国 ●中国



アイリスオーヤマ機[106046]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)	幅×奥行×厚さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
217-9173	HCM-40S-T	¥3,428	オープン	単相100	30	400×400×20	5	0.4	-
217-9174	HCM-60S-T	¥4,168	オープン	単相100	72	600×600×20	5	0.6	-

☎商品のお問い合わせ:0120-311-564 http://www.irisohyama.co.jp/


メトロ電気工業



Foot Heater

木枠フットヒーター

METRO 同商品群 在庫数 1 アイテム

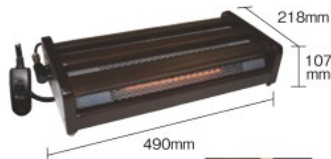

MFH-181ET



使用例

特長 ●お手頃サイズの足元暖房ですので、お子様の勉強机や職場のデスクなど、幅広くご使用いただけます。
●本体には温度ヒューズとサーモスタット、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。
●ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性にすぐれています。
●手元のコントローラーで無段階の温度調節が可能です。●5時間切タイマー内蔵のコントローラーなので、消し忘れによる心配がありません。
仕様 ●発熱体:ハロゲンヒーター ●安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ ●S-JET認証適合品
材質 ●本体:天然木
製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	電源(V)	消費電力(W)	幅×奥行×高さ(mm)	電源コード長さ(m)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-3181	MFH-181ET	¥13,500	オープン	単相100	180	490×218×107	3	4	3	30(77)

メトロ電気工業機[918439]

ホームページ http://www.metro-co.com

ワタナベ



Foot Heater

足温器

同商品群 在庫数 1 アイテム



WMF-01A

特長 ●カカトからつま先まで包んで温めます。
用途 ●オフィスでのお仕事や作業場での足元に。
仕様 ●本体側コード:約0.6m ●コントローラー電源コード:約1.9m
材質 ●表面:ポリエステル100%
●裏面:ポリエステル100%
製造国 ●中国

標準消費電力料金		
強	中	弱
0.27円/h	0.16円/h	0.05円/h



使用例

使用例

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
771-4408	WMF-01A	¥5,925	オープン	単相100	50	5	0.8	163(199)

ワタナベ工業機[981998]

☎商品のお問い合わせ:0866-94-0221 http://www.watanabe-ind.co.jp/


ピオニー



Foot Warmer

足温器

同商品群 在庫数 2 アイテム

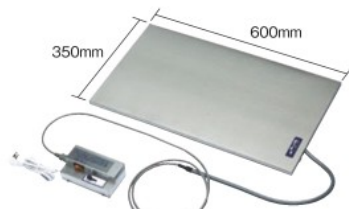

SP-105B (オールステンレスタイプ)

特長 ●150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
●滑りにくい表面プラスト加工です。
仕様 ●本体コード:2.3m
●コントローラー電源コード:1.8m
●防水型
材質 ●ステンレス(SUS304)
付属品 ●コントローラー(温度制御)
製造国 ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)	幅×奥行×厚さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
781-3082	SP-105B	¥48,125	¥51,000	単相100	0.15	600×350×15	1	4	20(100)

狭ピオニーコーポレーション[800184]

☎商品のお問い合わせ:072-431-7241 http://www.peony-corp.com/


ピオニー



Foot Warmer

足温器

同商品群 在庫数 2 アイテム

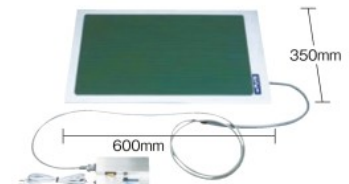

G-150 (ガルバニウム鋼板タイプ)

特長 ●150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
仕様 ●本体コード:2.3m
●コントローラー電源コード:1.8m
材質 ●ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)
付属品 ●コントローラー(温度制御)
製造国 ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)	幅×奥行×厚さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
324-1131	G-150	¥37,500	¥37,800	単相100	0.15	600×350×15	1	4	20(112)

狭ピオニーコーポレーション[800184]

☎商品のお問い合わせ:072-431-7241 http://www.peony-corp.com/

冷暖房・空調機器

スポットエアコン

冷風機

工場扇

サーキュレーター

エアコン

ミストファン

噴霧システム

アイスディスプレイ

ウォータークーラー

石油ストーブ

オイルヒーター

オイルタンク

ガスストーブ

遠赤外線電気ヒーター

電気ファンヒーター

足温器

加湿器

乾燥機・除湿機

空気清浄機

脱臭器

分煙機