

LR6-USB

Φ60	点灯	点滅 4パターン	点滅回数 (回/分) 60	点滅 (回/分) 120	音圧 80dB	再生音数 4種類	DLL 対応
取付場所 屋内	取付方向 正方向	使用周囲 温度 -20℃~+50℃	USB バスパワー	発光色 赤・黄・緑 青・白 マルチカラー7色	USB Type-B	CE / RoHS10	UKCA
UL	FCC	KC	ICES	IP65			

LR6-3USBW-RYG(組立完成品)
LR6-USBW(ボディユニット)

モデルコード

オプション品

詳細については、p.183~p.188をご覧ください。

(例) LR6- USBW-RYG

①

②

① 段数

空欄 = ボディユニットのみ
3 = 3段

② LED ユニット色

空欄 = ボディユニットのみ
RYG = 上段から赤・黄・緑



製品名	型式	価格 (税抜き)
ポールブラケット	● SZP-004W	3,200 円
壁面取付ブラケット	● SZK-003W	2,100 円
円形取付け台	SZ-016A	2,100 円
円形取付け台	● SZ-010	2,100 円
ポール (100mm)	POLE-100A21+00109	オープン価格
ポール (300mm)	POLE-300A21+00109	オープン価格
ポール (800mm)	POLE-800A21+00109	オープン価格
据置きブラケット	SZW-002W	オープン価格

外観図 (単位: mm)

■ LR6-3USBW-RYG


■ LR6-USBW

■ 取付け寸法図

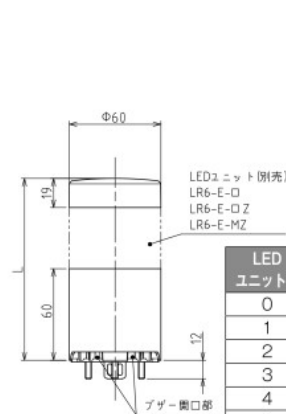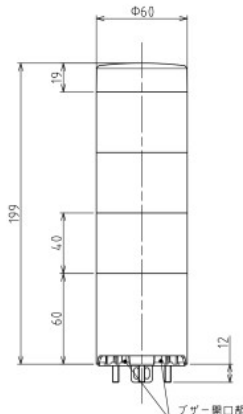

LED ユニット数	L [mm]
0	79
1	119
2	159
3	199
4	239
5	279

■ 適合USBケーブル寸法

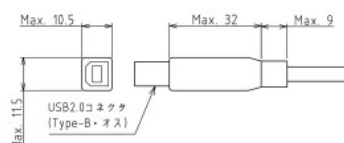※本製品にUSBケーブルは
付属されておりません。
お客様にてご用意ください。

製品リスト

型 式	段 数	定格電圧	LED ユニット色	消費電力	質量	価格 (税抜き)
● LR6-3USBW-RYG	3	5V DC (USB バスパワー)	赤・黄・緑	2.5W	0.32kg	37,800 円
● LR6-USBW	-		-		0.14kg	30,500 円

仕様

ソフトウェア ライブラリ (DLL)対応OS	Windows® 7, Windows® 8(RT除く), Windows® 8.1(Windows® 8.1RT除く), Windows® 10
ブザー音色	吹鳴・停止・パターン吹鳴4種 / 13音階から選択
音量調節	可[2段階]

DLL制御・プロトコル制御両対応

DLLの使用で、より簡単にプログラム
の構築が可能です。
Windows®以外ではプロトコル
仕様則った制御も可能です。
HIDクラスデバイスのため、専用
ドライバが不要です。

デモソフトのご案内

LEDユニット、ブザー
の動作を実機で確認
できます。
詳しくは、当社ホームページをご
覧ください。