

LKEH-F




モデルコード

(例) LKEH-402FAUL-RYGB

① ② ③ ④ ⑤

① 段数	② 定格電圧	③ 音色タイプ	④ 適合規格	⑤ 色
1 = 1段 2 = 2段 3 = 3段 4 = 4段	02 = DC24V 10 = AC100V 20 = AC220V	A = Aタイプ C = Cタイプ D = Dタイプ E = Eタイプ	空欄 = 標準モデル UL = UL認証モデル	R = 赤 B = 青 Y = 黄 C = 白 G = 緑 左より上段

外観図 (単位: mm)

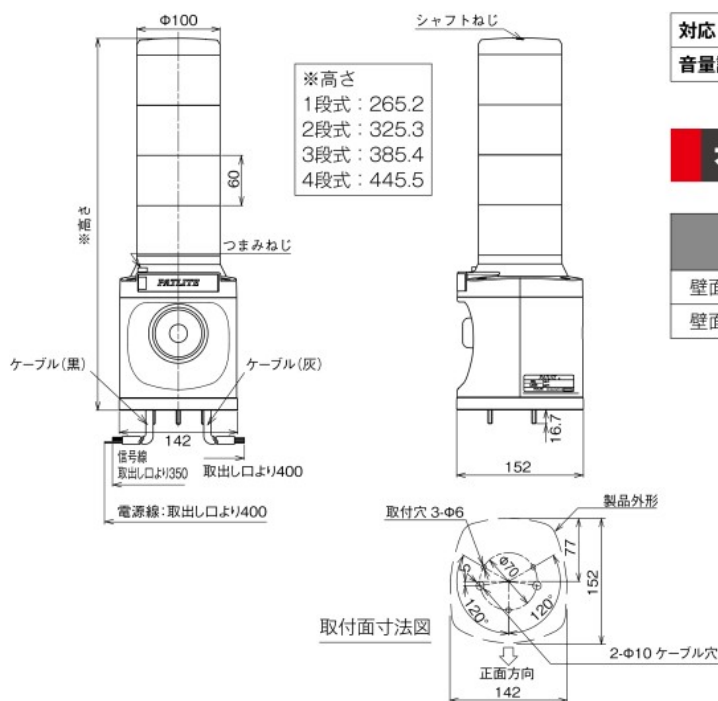

仕様

対応トランジスタ	NPN (特注対応:PNP)
音量調節	可[無段階] / 減音機能あり

オプション品

詳細については、p.183~p.188をご覧ください。

製品名	型式	価格 (税抜き)
壁面取付ブラケット	●SZ-023	6,100円
壁面取付ブラケット	●SZ-008	3,200円

製品リスト

型式	段数	定格電圧	音タイプ	UL 対応	色	消費電力	質量	価格 (税抜き)
●LKEH-102FA-R/Y	1	DC24V	A		赤/黄	10.6W	1.4kg	45,000円
LKEH-102FA-G	1	DC24V	A		緑	10.6W	1.4kg	45,000円
LKEH-102F □-R/Y/G	1	DC24V	C/D/E		赤/黄/緑	10.6W	1.4kg	45,000円
LKEH-102F □-B/C	1	DC24V	A/C/D/E		青/白	10.6W	1.4kg	64,000円
●LKEH-110FA-R	1	AC100V	A		赤	17W	2.1kg	46,200円