

回転灯一体型 電子音報知器 ラップッパ®

RT




モデルコード

(例) **RT-24A-R**

① ② ③

① 定格電圧	② 音色タイプ	③ 色
24 = DC24V	A = Aタイプ	R = 赤
100 = AC100V	C = Cタイプ	Y = 黄
200 = AC200V	D = Dタイプ	G = 緑
	E = Eタイプ	B = 青

外観図 (単位: mm)

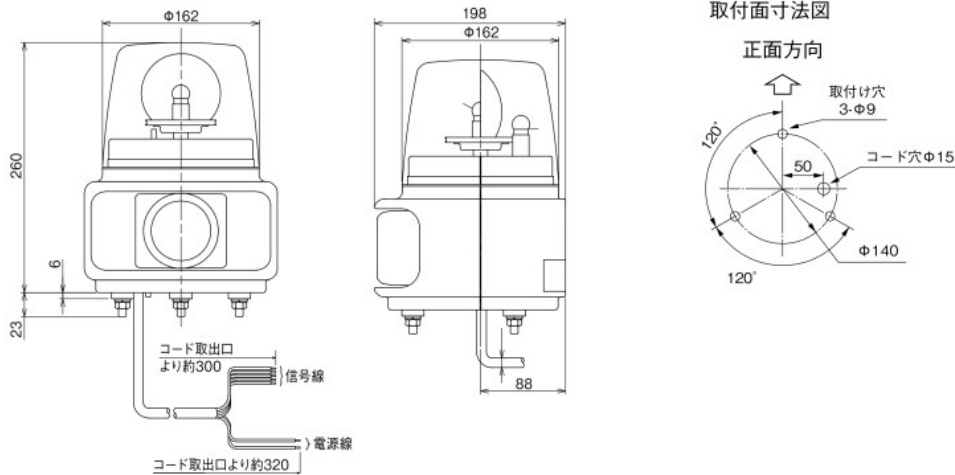

製品リスト

型式	定格電圧	音タイプ	色	消費電力	質量	価格 (税抜き)
● RT-24A-R/Y	DC24V	A	赤 / 黄	24W	2.0kg	38,200円
RT-24A-G/B	DC24V	A	緑 / 青	24W	2.0kg	38,200円
RT-24□-R/Y/G/B	DC24V	C/D/E	赤 / 黄 / 緑 / 青	24W	2.0kg	38,200円
● RT-100A-R/Y	AC100V	A	赤 / 黄	32W	2.5kg	40,500円
RT-100A-G/B	AC100V	A	緑 / 青	32W	2.5kg	40,500円
RT-100□-R/Y/G/B	AC100V	C/D/E	赤 / 黄 / 緑 / 青	32W	2.5kg	40,500円
● RT-200A-R/Y	AC200V	A	赤 / 黄	30W	2.5kg	40,500円
RT-200A-G/B	AC200V	A	緑 / 青	30W	2.5kg	40,500円
RT-200□-R/Y/G/B	AC200V	C/D/E	赤 / 黄 / 緑 / 青	30W	2.5kg	40,500円

● 交換用電球

対応型式	型式	仕様	形状
RT-24	D02402003-F1	24V 20W	G18 / BA15S
RT-100・RT-200	D01201503-F1	12V 15W	G18 / BA15S

※電球の注文単位は、10個単位です。
 ※一部の電球について、生産中止にともない在庫限りとなっているものがあります。
 あらかじめご了承ください。