

LED壁面取付け積層信号灯 シグナル・タワー® ウォールマウント

WME-D




モデルコード

(例) **WME-502DFB-RYGBC**


① ② ③ ④

①段数	②定格電圧	③点滅/ブザー有無	④色
1 = 1段 4 = 4段 2 = 2段 5 = 5段 3 = 3段	02 = DC24V M2 = AC100 - 240V	無記号 = 点滅無 / ブザー無 FB = 点滅有 / ブザー有	R = 赤 B = 青 Y = 黄 C = 白 G = 緑 左より上段

外観図 (単位: mm)

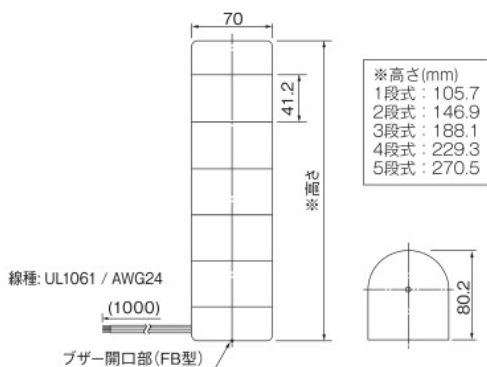

取付面寸法図

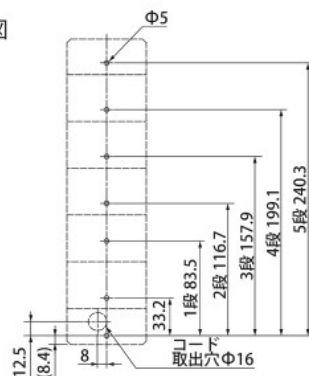

※FB型のIP54を確保する場合は、必ずブザー開口部が下向きになるように設置してください。
※各段数専用取付け金具付属

仕様

対応トランジスタ	NPN / PNP
ブザー音色	2種類 断続音1(ビビビ) 断続音2(ビービー)
音量調節	不可