

積層信号灯 シグナル・タワー®

# KUS


□70
点灯
点滅回数 (回/分) 60
音圧 80dB
再生音数 1種類
取付場所 屋内
取付方向 正方向
使用周囲温度 -30℃~+60℃

※24V使用時: 70dB

発光色 赤・黄・緑・青・白
段数 組替え可能
LED
RoHS 10 KUS-24(F) KUS-EA
IP54



## 外観図 (単位: mm)

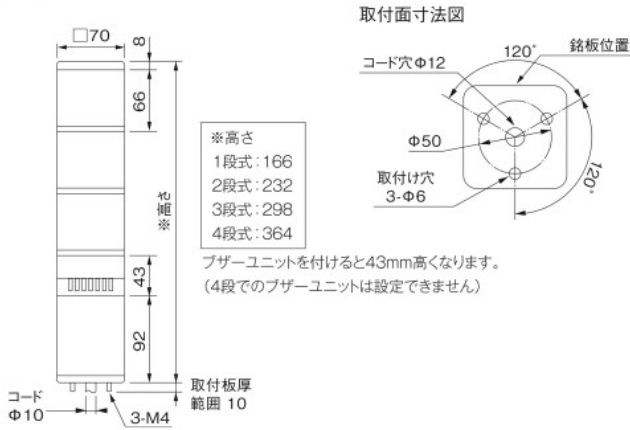

## オプション品

詳細については、p.167~p.172をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
取付けポール	SZ-40L	4,400円
取付けポール	SZ-40T	5,000円
壁面取付けブラケット	●SZ-007	1,200円

## 仕様

対応トランジスタ	NPN / PNP(オープンコレクタ対応型のみ)
ブザー音色	1音(ビボビボ) [ブザーユニットユニット使用時]
音量調節	可[無段階]

## 製品リスト

### [KUS ベースユニット]

型式	定格電圧	動作仕様	消費電力	質量	価格(税抜き)
KUS-24	AC/DC24V	点灯	21W	0.4kg	7,500円
KUS-24C	AC/DC24V	点灯/オープンコレクタ	21W	0.4kg	12,500円
●KUS-24F	AC/DC24V	点灯・点滅	21W	0.4kg	9,500円
KUS-24FC	AC/DC24V	点灯・点滅/オープンコレクタ	21W	0.4kg	14,500円
KUS-100	AC100V	点灯	21W	0.8kg	10,000円
KUS-100C	AC100V	点灯/オープンコレクタ	21W	0.8kg	15,000円
KUS-100F	AC100V	点灯・点滅	21W	0.8kg	12,000円
KUS-100FC	AC100V	点灯・点滅/オープンコレクタ	21W	0.8kg	17,000円
KUS-220	AC220V	点灯	21W	0.8kg	11,000円
KUS-220C	AC220V	点灯/オープンコレクタ	21W	0.8kg	16,000円
KUS-220F	AC220V	点灯・点滅	21W	0.8kg	13,000円
KUS-220FC	AC220V	点灯・点滅/オープンコレクタ	21W	0.8kg	18,000円

※お買い求めの際には、表示ユニット、ブザーユニットとベースユニット(電源部)をご指定ください。