

積層回転灯 パトライト® キュービックタワー®

KES / KESB

□ 82	モータ 回転	音圧 85dB	再生音数 1種類	閃光数 (回/分) 100
取付場所 屋内/屋外	取付方向 正方向	使用周囲 温度 -30℃~+60℃	発光色 赤・黄・緑	LED
				IP23



KES型
KESB型(ブザー付き)

モデルコード

(例) **KESB-302-RYG**

① ② ③ ④


①ブザー 無記号 = なし B = あり	②段数 1 = 1 段 2 = 2 段 3 = 3 段	③定格電圧 02 = DC24V 10 = AC100V 20 = AC220V	③色 R = 赤 Y = 黄 G = 緑 左より上段
----------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------

オプション品

詳細については、p.167~p.172をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
壁面取付けブラケット	●SZ-007	1,200円

外観図 (単位: mm)

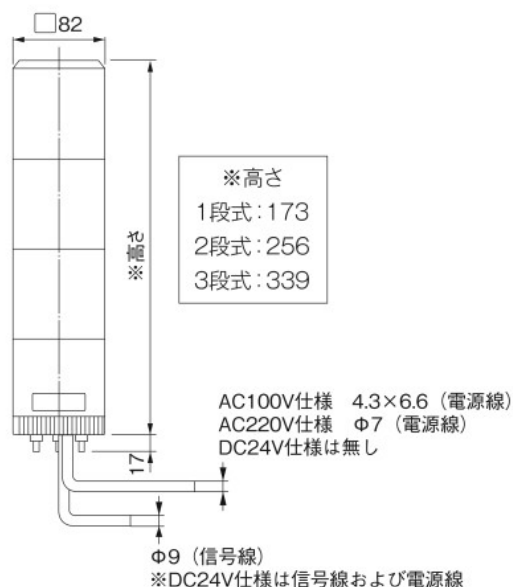

取付面寸法図



仕様

対応トランジスタ	NPN
ブザー音色	1音(ビービー)(KESBのみ)
音量調節	音量調節機能なし