

MP3音声合成内蔵LED回転灯 シグナルボイス®

RFV



※ご発注時に音声メッセージをご指定いただくことをお奨めいたします。ご指定がない場合は無音にて出荷いたします。

Φ100

モータ回転

閃光数 (回/分) 115

音圧 95dB

再生時間 63.5秒

取付場所 屋内/屋外

取付方向 正方向 横方向・逆方向

使用周囲温度 -10℃~+50℃

発光色 赤・黄・緑・青

入力点数 ビット4 バイナリ15

LED

CE (DC仕様)

RoHS 10

IP54



モデルコード

(例) **RFV-100F-R**

①
②

- ① 定格電圧

24 = DC24V

100 = AC100V

220 = AC220V
- ② 回転灯色

R = 赤

Y = 黄

G = 緑

B = 青


オプション品

詳細については、p.167~p.172をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
壁面取付けブラケット	●RF-001	8,000円
天井取付けブラケット	●RF-002	8,000円
SDカード(2GB)	●SDV-2GP	6,000円
特注メッセージCD-ROM	FV-CD	別途お見積り


※特注メッセージ登録済SDカードは、別途お見積りとなります。

外観図 (単位: mm)

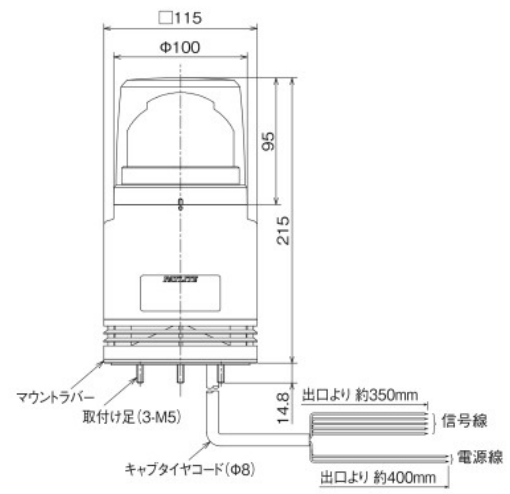

DC仕様: 電源線 AWG18 / 信号線 AWG22
AC仕様: 電源線 VSF / 信号線 AWG22

取付面寸法図

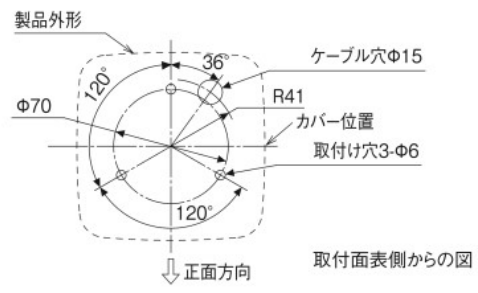

製品リスト

型式	定格電圧	色	消費電力	質量	価格(税抜き)
RFV-24F-R/Y	DC24V	赤/黄	18W	1.0kg	40,000円
RFV-24F-G/B	DC24V	緑/青	18W	1.0kg	42,000円
RFV-100F-R/Y	AC100V	赤/黄	16W	1.2kg	42,000円
RFV-100F-G/B	AC100V	緑/青	16W	1.2kg	44,000円
RFV-220F-R/Y	AC220V	赤/黄	16W	1.2kg	42,000円
RFV-220F-G/B	AC220V	緑/青	16W	1.2kg	44,000円

ネットワーク

積層情報表示灯
積層信号灯

回転灯・表示灯

積層回転灯

音声合成
報知器

回転灯・信号灯
一体型音声

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション