

オプション

オプション

LED照明

ネットワーク

積層信号灯

表示灯

積層回転灯

回転灯

回転灯・体配音

センサ機器・
ネットワーク商品ほか

電子音報知器
録音再生用
音声合成報知器
音声専用
音声合成報知器



LED表示ボード

モニタディスプレイ


オプション

壁面取付けブラケット

SZ-007型

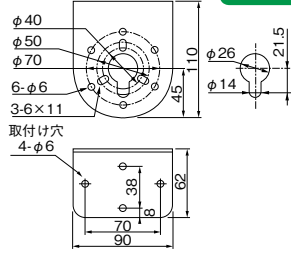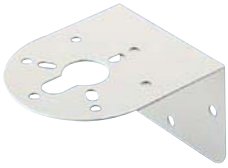


SZ-008型

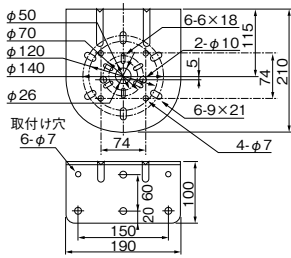


SZ-012型

ボール、ナットは付属しません

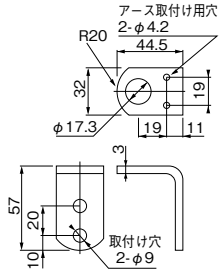


SZ-013型

ボール、ナットは付属しません

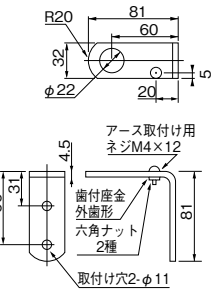

SZ-300CL型

使用イメージ

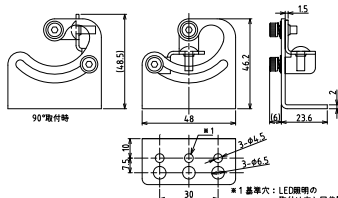


型 式	材 質	対 応 機 種	価 格 (税抜き)
SZ-007	電気亜鉛メッキ鋼板	LHEおよび取付けピッチがφ50,70のタイプ	1,200円
SZ-008		取付けピッチがφ50,70,120,140のタイプ。 および□74のタイプ	3,000円
SZ-012	熱間圧延軟鋼板 (一般用)	φ17.3のボール取付けタイプ各種	520円
SZ-013		φ21.7のボール取付けタイプ各種	1,100円
SZ-300CL	冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)	CLT,CLF	


※壁面方向との干渉により取付方向が制約されます。
本体から突出した部分を後方にしての取付はできません。
SZ-012、SZ-013は、アルミボールタイプには対応していません。

マウントラバー

SZ-200A型

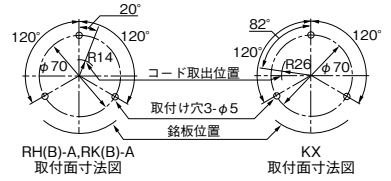

SZ-210型

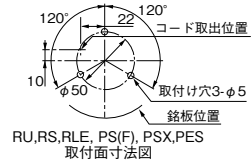

型 式	材 質	対 応 機 種	価 格 (税抜き)
SZ-200A	エチレン・ プロピレンゴム	RH(B)-A,RK(B)-A,RH(B),RKE(B),RHEM,RKEM,KX	2,200円
SZ-210		RU,RS,RL,E,PS(F),PSX,PES	1,900円


取付けブラケット

BK-001型

価格3,000円(税抜き)

●固定シール2枚付属


対応機種：BK,BKV

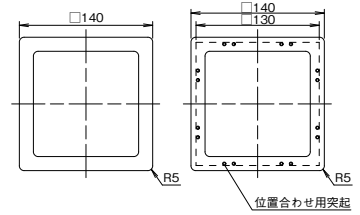

BK-002型

価格3,000円(税抜き)

対応機種：BK,BKV

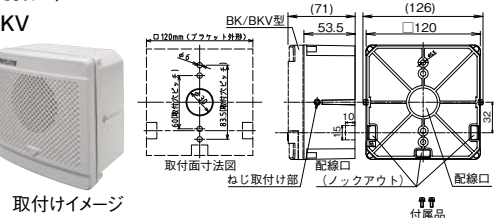

取付けイメージ

外部突起対応ゴムカバー



HKFM-001型

価格 2,000円(税抜き)

対応機種：HKFM-101,HKFM-101G



SKP-001型

価格 1,800円(税抜き)

対応機種：SKP-A



HKM-001型

価格 1,600円(税抜き)

対応機種：SKL-SA,SLK-CA
HKM-KA,SKC-A

収納袋

SKF-001型

価格 5,000円(税抜き)

対応機種：HKFM-101,HKFM-101G



※各寸法図の単位はmm