

REL LED&モータレスでメンテナンスフリーを実現。防爆エリアに最適な表示灯です。

水素

ZONE1対応



防爆構造	TIIS規格に適合した耐圧防爆構造です。 国際整合防爆指針2015 ExdIIB+H ₂ T6 (Zone1, Zone2)
カラー	赤 黄 (DC48V仕様は黄のみ)
グローブ	硬質透明ガラス。
ボディ	アルミダイカストを採用し、 美しい地肌に、塗装処理を施しています。

- ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。
- 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。
- トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。
- 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載 (DC仕様のみ)。

※ 防爆ケーブルグランドは、オプション品を別途ご注文ください。

IP65

仕様

● … 標準在庫製品予定 (2018年発売時点)

型式	定格電圧	定格消費電力	点滅回数 (トリプルフラッシュ)	取付場所	質量 (公差±10%)	価格 (税抜き)
● REL-24-R/Y	DC24V	4.5W	110±10回/分	屋内/屋外	7.2kg	—
● REL-48-Y	DC48V	6.5W	140±14回/分			—
● REL-M2-R/Y	AC100~230V (50/60Hz)	5.7W	110±10回/分			—


モデルコード

REL-24-R

定格電圧	発光色
24 DC24V	R 赤
48 DC48V ※	Y 黄
M2 AC100~230V (50/60Hz)	

※DC48V仕様は、Y(黄)のみ

外観図 (mm)

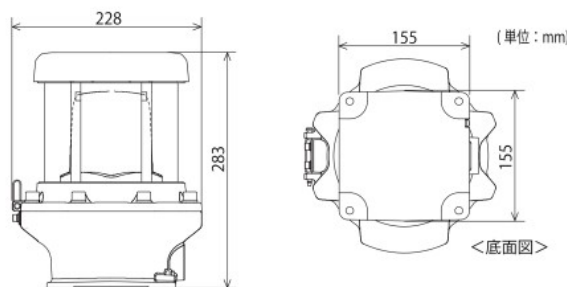


オプション品

詳細については、243~248ページをご覧ください。



REL-001

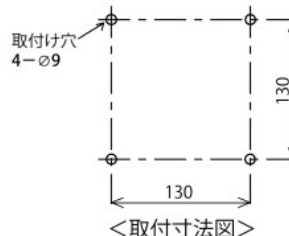

オプション品	型式	価格 (税抜き)
防爆ケーブルグランド	REL-001 (適合ケーブル径: ø7~12)	32,400円

※ 防爆ケーブルグランドは、当社オプション品 (検定合格品) をご使用してください。

ネットワーク
積層情報表示灯
積層信号灯

表示灯

回転灯

積層回転灯

音・音声合成
報知器

回転灯/信号灯
一体型音・音声

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション