

リッチェル

Richell

日本

Hump

“ハンプ”

同商品群

在庫数

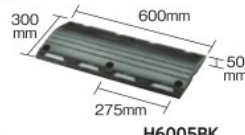
6

アイ

テム

耐荷重

2t

H6005BK
(ブラック)40891
(ブラック)40893
(イエロー)H6005Y
(イエロー)

- 特 長 ●反射プレート付です。
●アンカーボルトはM12×60L (別売) をお勧めします。
仕 様 ●耐荷重:約2t
●取付穴径:14mm
材 質 ●再生ゴム
付属品 ●なし
製造国 ●中国



【コーナー】

発注単位1個

(株)リッチェル [993720]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	間口×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
297-6854	H6005BK	¥6,286	¥8,000	ブラック	600×300×50	2	9	66(58)
297-6862	H6005Y	¥6,286	¥8,000	イエロー	600×300×50	2	9	147(60)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	間口×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
819-9174	40891	¥4,179	¥4,500	ブラック	160×300×50	2	1.7	9(32)
819-9175	40893	¥4,179	¥4,500	イエロー	160×300×50	2	1.7	43(103)

☎商品のお問い合わせ:076-478-2177 <http://www.richell.co.jp/>

セキスイ

SJC

日本

Design Pole

ウレタン樹脂弾性デザインポール

同商品群

在庫数

1

アイ

テム

Com

図面

DK-7DS-B80
(ブラウン)DK-7DS-BG80
(ベージュ)DK-7DS-G80
(メタリックグリーン)

- 特 長 ●低速車両の踏倒しにも速やかに復元します。 材 質 ●ウレタン樹脂 製造国 ●日本

発注単位1本 | メーカー直送 運賃¥2,000 | 沖縄・離島は除く | 積水樹脂株式会社 [536860]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	奥行×高さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★200-7437	DK-7DS-B80	¥24,750	¥25,000	ブラウン	96×805	5	2.1	0(-)
★200-7439	DK-7DS-BG80	¥24,750	¥25,000	ベージュ	96×805	5	2.1	0(-)
★200-7440	DK-7DS-G80	¥24,750	¥25,000	メタリックグリーン	96×805	5	2.1	0(-)
★200-7435	DK-7DS-M80	¥24,750	¥25,000	グレー	96×805	5	2.1	0(-)
★200-7438	DK-7DS-Y80	¥24,750	¥25,000	イエロー	96×805	5	2.1	0(-)

⚠ 注意

- アスファルト・コンクリート2次製品以外への使用は避けてください。
- 新設時や水分を含み易い箇所への使用はおやめください。
- 接着剤に直接手を触れないでください。

【デザインポール専用接着剤】

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
795-9346	TG-RB	¥8,500	¥8,500	1	2	255(87)

☎商品のお問い合わせ:06-6365-3502 <http://www.sekisuijushi.co.jp/>

PROFIT

PROFIT

日本

Move Bollard

可動式車止め“ムーブボラード”

重い

記注意

- 特 長 ●重量級なのに可動式なので、設置工事のいらない車止めです。
●ボタン操作で、内蔵したムーブの上げ下げができます。
●人の流れや時間帯の変化などで、設置場所の変更ができます。

- 仕 様 ●色:シルバー
●ステンレスヘアライン仕上
材 質 ●ステンレス
製造国 ●日本



PMB-001H-MB



PMB-002H-MB



プロ・フィットムーブ機構(特許登録)

ヒガノ株式会社 [776662]

発注単位1台 | メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	ポール径×高さ (mm)	タイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★160-9940	PMB-001H-MB	¥250,000	¥250,000	350×570	円柱型	1	40	0(-)
★160-9941	PMB-002H-MB	¥250,000	¥250,000	350×625	円柱ドーム型	1	40	0(-)

☎商品のお問い合わせ:048-931-3321 <http://www.higano.co.jp/>

篠田ゴム

S

日本

Bollard

ゴムチップ製車止め“ボラード”

Com

含有化学物質表示書

ST-10-GY
(グレー)ST-20-BR
(ブラウン)

- 特 長 ●ゴム製なので接触や衝撃が緩和できます。
●軽量であるため設置や移動が簡単です。
●ゴム製なので最大曲げ角度30度までならへこみ、
ゆがみなどが元の状態に戻ります。
●100%再生ゴムチップを原料としたリサイクル品です。
●反射板(4個)と反射テープ付です。

- 仕 様 ●埋込式
材 質 ●再生ゴム
製造国 ●日本

使用例



発注単位1本 | メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	ポール径×地上高さ (mm)	タイプ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★460-0801	ST-10-GY	¥43,000	¥43,000	グレー	150×800	固定式	1	14.6	0(-)
★460-0797	ST-10-BR	¥43,000	¥43,000	ブラウン	150×800	固定式	1	14.6	0(-)
★460-0827	ST-20-GY	¥47,000	¥47,000	グレー	250×470	固定式	1	21.5	0(-)
★460-0819	ST-20-BR	¥47,000	¥47,000	ブラウン	250×470	固定式	1	21.5	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5631-3011 <http://www.shinoda-gomu.co.jp/>