


IW ソリッドコア(一体巻)ケーブル

	カタログ 番号	モデル 番号	品名 / 仕様	質量 kg	標準価格
ø10mm	87577	C-31IW	15.2m IW ケーブル	8.2	34,700
	87582	C-32IW	23m IW ケーブル	11.8	53,100
	87587	C-33IW	30m IW ケーブル	15.4	63,500
	91037	—	ø10mm IW ケーブル用リペアエンド	0.2	4,410
ø12mm	87592	C-44IW	15.2m IW ケーブル	12.2	40,400
	87597	C-45IW	23m IW ケーブル	17.7	46,200
	91042	—	ø12mm IW ケーブル用リペアエンド	0.3	7,200


カップリング部分は16mm



リペアエンド:
ケーブルを補修する
パーツです。

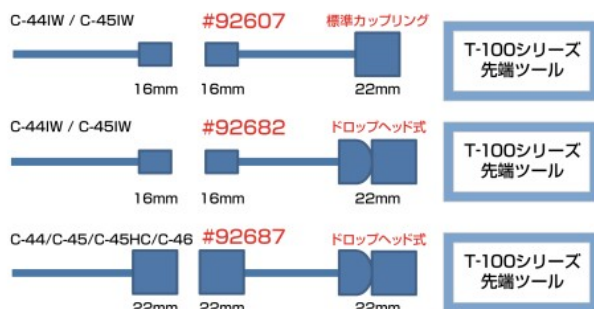

先端ツールとケーブル 取り付けと取り外し方法

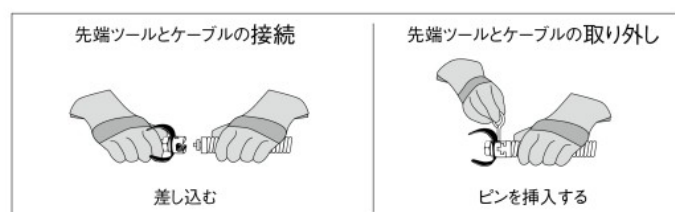

C-4、C-6、C-6IC、C-7、C-8、C-9、C-10、C-11、C-12、C-14、C-15、C-31、C-32、C-33、C-44、C-45、C-46、すべてのIWケーブルの場合

先端ツール(ø10mm、12mm 用)

C-31IW、C-32IW、C-33IW、C-44IW および C-45IW に適合

	カタログ 番号	モデル 番号	品名 / 仕様	標準価格
	62990	T-201	ストレートオーガー、125mm 長	4,640
	62995	T-202	バルブオーガー (28mm)	4,370
	63000	T-203	バルブオーガー (22mm)	4,370
	54837	T-204	"C"カッタ (25mm) *	4,370
	63005	T-205	"C"カッタ (35mm) *	4,370
	52812	T-230	H-D"C"カッタ (51mm) *	8,200
	52817R	T-231	H-D"C"カッタ (64mm) *	9,010
	52822	T-232	H-D"C"カッタ (76mm) *	9,700
	63010	T-206	ファンネルオーガー、76mm 長	4,370
	63015	T-207	スパイラルカッタ (32mm) *	5,360
	63020	T-208	スパイラルカッタ (38mm) *	5,960
	63025	T-209	スパイラルカッタ (51mm) *	6,400
	63030	T-210	スベードカッタ (25mm) *	4,830
	63035	T-211	スベードカッタ (35mm) *	4,990
	63040	T-212	スベードカッタ (44mm) *	5,240
	63045	T-213	4 枚刃カッタ (25mm) *	7,740
	63050	T-214	4 枚刃カッタ (35mm) *	8,430
	63055	T-215	4 枚刃カッタ (44mm) *	8,870
	63060	T-216	チェーンノッカー (51mm) *	36,300
	63065	T-217	ドロップヘッド、102mm 長	4,900
	12128	T-240	先端ツールセット (10mm K-400) 以下のものを含む: — T-202 バルブオーガー — T-211 スベードカッタ — A-13 ピンキー	9,240
	49002	T-260	先端ツールセット (10mm K-400) 以下のものを含む: — T-202 バルブオーガー — T-205 "C"カッタ — T-211 スベードカッタ — A-13 ピンキー	12,800

注: () は直径。

※交換用ブレードについては、136ページをご参照ください。

アクセサリ

	カタログ 番号	モデル 番号	品名 / 仕様	質量 kg	標準価格
	41937	—	リジッド排水管用清掃機用 グローブ(レザー)	0.2	4,620
	70032	—	リジッド排水管用清掃機用 グローブ(ビニール)	0.2	5,540
	59230	A-13	ø10mm・ø12mm・ø16mm ケーブル用ピンキー*	—	580
	26773	—	K-400 用オートフィード アッセンブリ	1.8	60,100
	27048	—	K-400 用ドラムアッセンブリ	4.5	28,800
	92607	—	ø10mm × ø12mm ツール アダプタ	0.2	11,500
	92682	—	ø10mm × ø12mm ドロップヘッドアダプタ	0.2	7,210
	92687	—	カップリング ø12mm ドロップヘッドツール	0.2	7,120
	26778	—	ガイドホース	0.9	18,500
	51317	C-9	トラップリーダー	2.2	14,400
	50497	—	AC 電源コード	0.7	19,500
	37967	—	フットスイッチ	0.3	9,240

※ø12mmケーブル: C-44IW、C-45IW