

## パネルマウント継手 トップタッチ

### 特 長

- 継手などの配管部品をパネルに取り付ける為の接続に便利なフランジ付ソケット。
- 配管したいパネルに穴を開け、ボルト固定するだけ。
- パネルとの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスがスムーズ。




(ロストワックス製)  
メス×メス


### 仕 様

圧力	2.5 MPa (常温)
最高使用圧力	3.5 MPa (常温)
材質	SCS13(ロストワックス)
適用流体	材質を腐食させない液体または気体
配管用ねじ	管用テーパねじ(JIS B 0203)

- トップタッチのSUS304(切削)タイプは受注生産品です。
  - 径違い、特殊ねじなど特注も承ります。
- 詳細は営業へお問い合わせください。

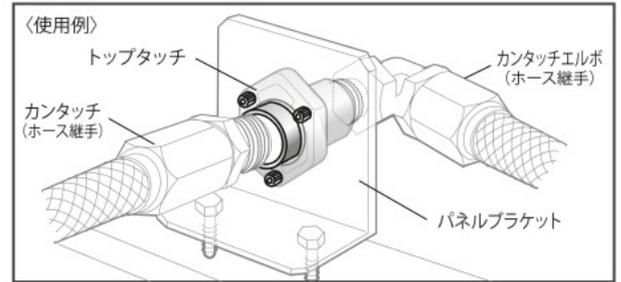


### 寸 法 図

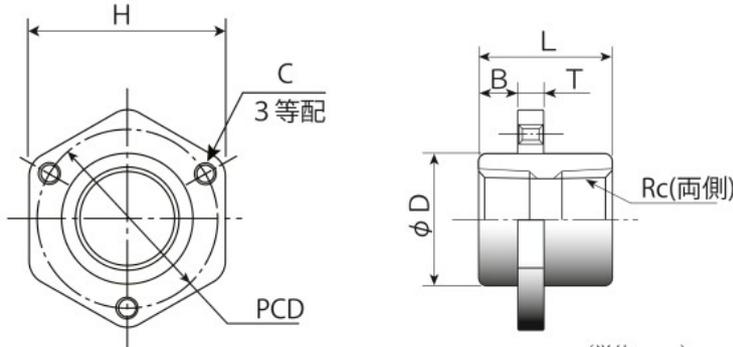

(単位: mm)

型式	口径Rc	H	PCD	L	φD	B	T	C	φK	φJ
TT01	1/8	32	28	19	15	7	4	M4	4.5	17
TT02	1/4	32	28	27	18	7	5	M4	4.5	21
TT03	3/8	36	33	28	23	7	5	M4	4.5	25
TT04	1/2	41	38	37	27	12	6	M5	5.5	30
TT06	3/4	50	46	39	34.5	12	7	M5	5.5	36.5
TT08	1	65	56	46	41.5	12	8	M5	5.5	43.5
TT10	1-1/4	80	70	51	50	16	10	M6	6.5	52
TT12	1-1/2	83	72	51	58	16	10	M6	6.5	60

※TT08、10、12のみ4等配となります。

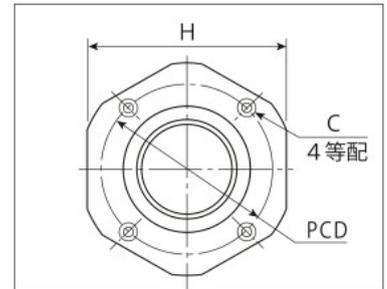

- TT08、10、12 は取付けボルトが4箇所となります。
- ボルトは付属しておりません。当社でもご用意しています。(推奨品JIS B 1176六角穴付きボルト)
- φK、φJは、下図の取付け方法を参照してください。

### 注 文 形 式

TT01	サイズを選択してください。
TT02	
TT03	
TT04	
TT06	
TT08	
TT10	
TT12	

例 TT02

### 取 付 け 方 法

パネルにアダプターの  
J寸法の穴およびK寸  
法の穴をサイズ表の通  
りに加工してください。

