


EH 22720.

セッティング
・スクリュー

ヘッド無し、完全ボール付

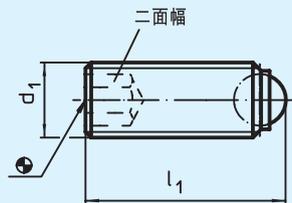

ボールの反転防止無し

>>> 特別仕様についてはお問い合わせください。<<<

ネジの緩み止めについては巻末の技術資料をご参照のうえ、お問い合わせください。

材質:

ネジ: ● 熱処理鋼、1200 ± 100 N/mm²
● ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボール: ● 軸受鋼、焼入れ
● ステンレス鋼、焼入れ
● POM、白

備考:

プラスチック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

面に対して完全に垂直でない場合でも位置決め、固定、締め付け、サポート等に使用できます。

面取りしたボールや細目ねじのタイプもあります。

製品番号 鋼、熱処理済	製品番号 ステンレス鋼	仕様	d ₁	l ₁	球	二面幅	耐荷重 (静荷重) max. kN*	μg
22720.0032	22720.0747	完全ボール	M 3	5.0	1.5	1.5	2.5	0.15
22720.0033	22720.0748		M 3	7.5	1.5	1.5	2.5	0.22
22720.0034	22720.0749		M 3	10.0	1.5	1.5	2.5	0.33
22720.0042	22720.0750		M 4	6.0	2.5	2.0	3.5	0.54
22720.0043	22720.0752		M 4	8.0	2.5	2.0	3.5	0.61
22720.0044	22720.0754		M 4	10.0	2.5	2.0	3.5	0.80
22720.0045	22720.0756		M 4	12.0	2.5	2.0	3.5	0.69
22720.0046	22720.0758		M 4	16.0	2.5	2.0	3.5	1.20
22720.0052	22720.0760		M 5	8.0	3.0	2.5	4.5	0.80
22720.0053	22720.0761		M 5	10.0	3.0	2.5	4.5	1.06
22720.0054	22720.0762		M 5	12.0	3.0	2.5	4.5	1.30
22720.0055	22720.0763		M 5	16.0	3.0	2.5	4.5	1.53
22720.0056	22720.0764		M 5	20.0	3.0	2.5	4.5	2.20
22720.0058	22720.0765		M 5	25.0	3.0	2.5	4.5	2.80
22720.0062	22720.0770		M 6	10.8	4.0	3.0	9.0	1.53
22720.0063	22720.0772		M 6	12.8	4.0	3.0	9.0	1.86
22720.0064	22720.0774		M 6	16.8	4.0	3.0	9.0	2.50
22720.0065	22720.0775		M 6	20.8	4.0	3.0	9.0	3.30
22720.0066	22720.0776		M 6	25.8	4.0	3.0	9.0	4.00
22720.0081	22720.0780		M 8	11.2	5.5	4.0	15.0	2.60
22720.0082	22720.0782		M 8	13.2	5.5	4.0	15.0	3.00
22720.0083	22720.0783		M 8	17.2	5.5	4.0	15.0	4.20
22720.0084	22720.0784		M 8	21.2	5.5	4.0	15.0	5.40
22720.0085	22720.0785		M 8	26.2	5.5	4.0	15.0	6.90
22720.0086	22720.0786		M 8	31.2	5.5	4.0	15.0	8.40
22720.0101	22720.0790		M 10	13.7	7.0	5.0	20.0	4.80
22720.0102	22720.0792		M 10	17.7	7.0	5.0	20.0	6.20
22720.0103	22720.0793		M 10	21.7	7.0	5.0	20.0	8.10
22720.0104	22720.0794		M 10	26.7	7.0	5.0	20.0	11.00
22720.0105	22720.0795		M 10	31.7	7.0	5.0	20.0	13.00
22720.0106	22720.0796		M 10	36.7	7.0	5.0	20.0	15.00
22720.0108	22720.0798		M 10	41.7	7.0	5.0	20.0	15.00
22720.0121	22720.0800		M 12	18.0	8.5	6.0	30.0	9.30
22720.0122	22720.0802		M 12	22.0	8.5	6.0	30.0	11.00
22720.0123	22720.0803		M 12	27.0	8.5	6.0	30.0	15.00
22720.0124	22720.0804		M 12	32.0	8.5	6.0	30.0	18.00
22720.0126	22720.0806		M 12	42.0	8.5	6.0	30.0	25.00
22720.0128	22720.0808		M 12	52.0	8.5	6.0	30.0	32.50
22720.0161	22720.0810		M 16	23.3	12.0	8.0	60.0	22.00
22720.0162	22720.0812		M 16	28.3	12.0	8.0	60.0	27.00
22720.0164	22720.0814		M 16	38.3	12.0	8.0	60.0	40.00
22720.0166	22720.0816		M 16	53.3	12.0	8.0	60.0	62.00

* 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。