

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、ボール反転防止機構付

EH 22700.



製品説明

ワークの面に対して垂直でない場合でも固定・締付・サポートなどに使用できます。可動ボールの平面部が常にワークとの面接触を保ちます

材質

ボール

- 軸受鋼、焼入れ
- ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

- 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm²
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報


備考

ボールの反転防止付
特別仕様についてはお問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください。

寸法図

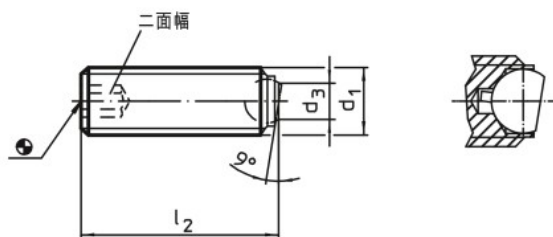

発注情報

d ₁	寸法		ボール	二面幅	耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max.	[g]	製品番号	
	l ₂	d ₃					[mm]	[mm]
平面ボール、セレーション無し								
M 6	12	3,2	4,0	3	6	1,6	22700.0563	22700.0803
	16	3,2	4,0	3	6	2,3	22700.0564	22700.0804
	20	3,2	4,0	3	6	2,9	22700.0565	22700.0805
	25	3,2	4,0	3	6	3,8	22700.0566	22700.0806
M 8	16	4,5	5,5	4	9	3,7	22700.0583	22700.0813
	20	4,5	5,5	4	9	5,1	22700.0584	22700.0814
	25	4,5	5,5	4	9	6,5	22700.0585	22700.0815
	30	4,5	5,5	4	9	8,1	22700.0586	22700.0816
M10	20	6,0	7,0	5	12	7,6	22700.0603	22700.0823
	25	6,0	7,0	5	12	10,0	22700.0604	22700.0824
	35	6,0	7,0	5	12	15,0	22700.0606	22700.0826
	40	6,0	7,0	5	12	17,0	22700.0608	22700.0828
M12	20	7,2	8,5	6	18	11,0	22700.0622	22700.0832
	30	7,2	8,5	6	18	18,0	22700.0624	22700.0834
	40	7,2	8,5	6	18	24,0	22700.0626	22700.0836
	50	7,2	8,5	6	18	32,0	22700.0628	22700.0838
M16	35	10,7	12,0	8	36	38,0	22700.0664	22700.0844
	50	10,7	12,0	8	36	60,0	22700.0666	22700.0846
M20	30	13,5	15,0	10	60	52,0	22700.0672	-
	40	13,5	15,0	10	60	70,0	22700.0674	-
	50	13,5	15,0	10	60	90,0	22700.0675	-
	60	13,5	15,0	10	60	111,0	22700.0676	-
M24	35	15,8	18,0	12	80	86,0	22700.0682	-
	50	15,8	18,0	12	80	125,0	22700.0684	-
	80	15,8	18,0	12	80	216,0	22700.0686	-

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。