

偏心クイック・クランプ・レバー・オネジ付

EH 23390.



製品説明

部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。
調整可能タイプ (図2) ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。

材質

- ワッシャー
- グラスファイバー入りPA
 - POM、グラスファイバー入り
- レバー
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒

内部部品

- スティール、亜鉛メッキ
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ねじ

- スティール、亜鉛メッキ
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

調整ナット

- スティール、亜鉛メッキ
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

寸法図

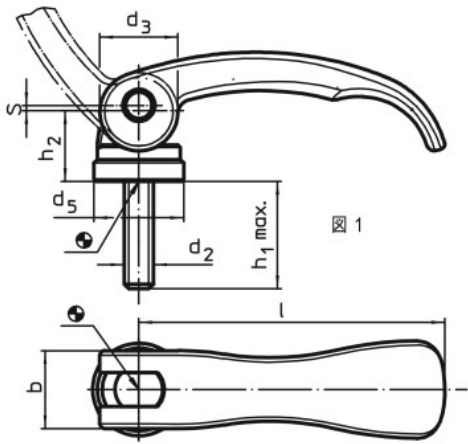


図 1

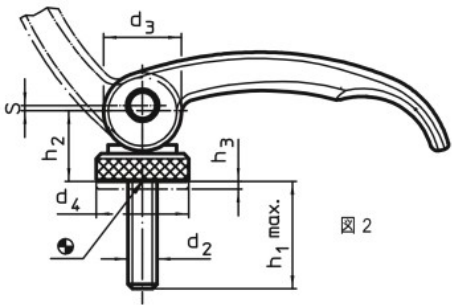


図 2

発注情報

l	d ₂	h ₁ max. 締付状 態で	寸法					調整範囲 h ₃ min.	b	ストローク s レバー90° 回転時の ストローク [mm]	 max. [°C]	 [g]	製品番号	
			d ₃	d ₄	d ₅	h ₂ max.	鋼						ステンレス鋼	
														[mm]
オネジ付 – 図 1														
63	M5	16	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	62	23390.0030	23390.0230	
		20	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	63	23390.0031	23390.0231	
		25	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	64	23390.0032	23390.0232	
		30	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0033	23390.0233	
		35	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0034	23390.0234	
		40	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	66	23390.0035	23390.0235	
	M6	50	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	67	23390.0036	23390.0236	
		16	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	63	23390.0009	23390.0209	
		20	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	64	23390.0010	23390.0210	
		25	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	65	23390.0011	23390.0211	
		30	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	66	23390.0012	23390.0212	
		35	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	67	23390.0013	23390.0213	
82	M8	40	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	68	23390.0014	23390.0214	
		50	16	–	18,5	16,4	–	16	0,75	80	69	23390.0016	23390.0216	
		20	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	129	23390.0019	23390.0219	
		25	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	130	23390.0020	23390.0220	
		30	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	132	23390.0021	23390.0221	
		35	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	133	23390.0022	23390.0222	
		40	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	135	23390.0023	23390.0223	
		50	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	138	23390.0025	23390.0225	
		60	20	–	22,5	19,5	–	20	1,00	80	141	23390.0027	23390.0227	