

3.形状と寸法


種類別主要サイズおよび単重表

- 表中の主要寸法および端部の形状・寸法は5ページに記載のJIS B 2301規格に準じます。
但し、一部JIS規格に含まれていない呼びも掲載しています（※印）。



- 白品の呼び2以下は、バンド無しとバンド付きが選択できます。但し、キャップの呼び2以下のバンド付きはありません。
- 黒品およびコマコート品の2以下のバンド付きはありません。
- 呼び2¹/₂～6は、すべてバンド付きとなります。
- 管端防食継手・20K継手・FK継手は、別冊の専用カタログをご参照ください。
- その他の継手については一部製造していないアイテムがあります。詳細については本カタログ巻末に記載の「配管コールセンター」までお問い合わせください。

エルボ

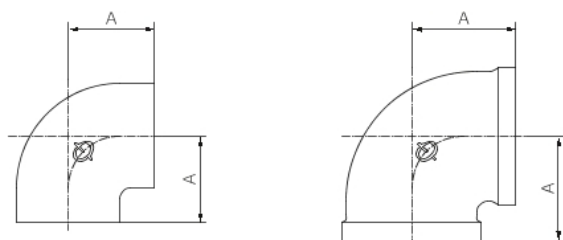


L

BL(バンド付き)

呼び	中心から端面までの距離	
	A	重量 (g) [参考]
1/8	17	25
1/4	19	40
3/8	23	60
1/2	27	95
3/4	32	150
1	38	260
1 1/4	46	360
1 1/2	48	440
2	57	720
2 1/2	69	1400
3	78	1900
4	97	3600
5	113	5500
6	132	8800

45°エルボ

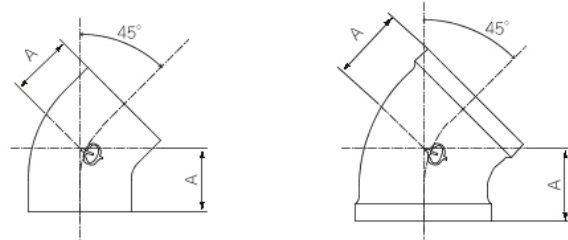

45°L

45°BL(バンド付き)

呼び	中心から端面までの距離	
	A	重量 (g) [参考]
1/8	16	30
1/4	17	30
3/8	19	50
1/2	21	85
3/4	25	140
1	29	205
1 1/4	34	325
1 1/2	37	400
2	42	630
2 1/2	49	1200
3	54	1650
4	65	3055
5	74	4700
6	82	7000