



めすアダプター(MRJⅡ-AQ)

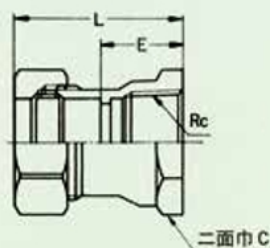


呼び SU・B	L	E	R	C	本体角数
13× $\frac{1}{2}$	43	20	$\frac{1}{2}$	27	6
20× $\frac{3}{4}$	47	23	$\frac{3}{4}$	32	6
25×1	53	26	1	41	6

給水栓用エルボ(MRJⅡ-WL)

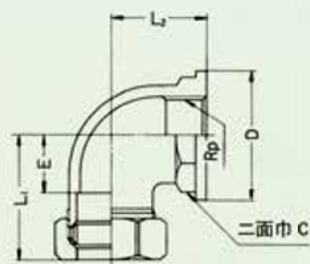


呼び SU・B	L ₁	L ₂	E	R _p	C	D
13× $\frac{1}{2}$	38	29	15	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{1}{2}$	40	32	16	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{3}{4}$	43	34	19	$\frac{3}{4}$	32	41
25×1	51	40	24	1	41	49

給水栓用ロングエルボ(MRJⅡ-LWL)

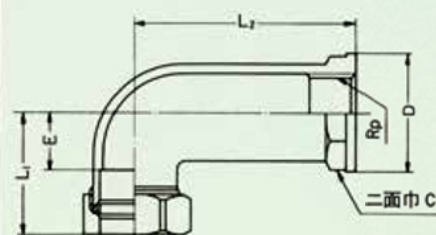


呼び SU・B	L ₁	L ₂	E	R _p	C	D
13× $\frac{1}{2}$ ×70	38	70	15	$\frac{1}{2}$	27	32

給水栓用チーズ(MRJⅡ-WT)

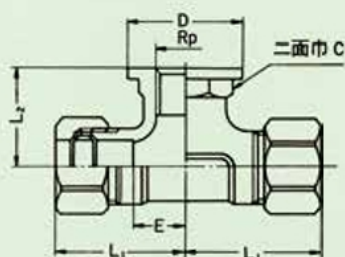

呼びSU・B	L ₁	L ₂	E	R _p	C	D
13× $\frac{1}{2}$	38	28	15	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{3}{4}$	43	33	19	$\frac{3}{4}$	32	41

給水栓用ソケット(MRJⅡ-WS)

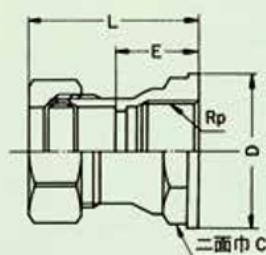

呼び SU・B	L	E	R _p	C	D
13× $\frac{1}{2}$	43	20	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{1}{2}$	44	20	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{3}{4}$	47	23	$\frac{3}{4}$	32	41

- L、L₁、L₂は締め付け後の概略寸法。
- RはJIS B0203(管用テーパねじ)のテーパおねじ。
- RcはJIS B0203(管用テーパねじ)のテーパめねじ。
- R_pはJIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじ。