

ねじり機

ねじり機用  
切削油パイプ  
パイプパイプ  
カッターチューブ  
カッターパイプ  
リーマー鋼管  
ブラシチューブ  
ペンダーフレアリング  
ツールパイプ  
レンチチェーン  
レンチベルト  
レンチウォーター  
ポンプグライヤーモーター  
レンチ配管用  
工具セット配管用  
工具排水管  
掃除機管内  
検査用品フロン  
回収用品

真空ポンプ

マニホールド

空調  
関連用品

アサダ

Drain Cleaner

Asada



ドレンクリーナー“E-150”

同商品群  
在庫数 32 アイ  
テム

電動式




DE150

48500  
(PCワイヤφ13mm×15.2m)

- 特長**
- ヘッド交換可能でワイドな作業域です。
  - 折れ、曲がり、消耗に強いPCワイヤです。
- 用途**
- トイレ、浴室、洗面所、下水管、横引管などの詰まりの除去に。
- 仕様**
- 動力:電源AC100V
  - 消費電力:150W
  - 電源コード長さ:3m
- 製造国**
- 日本

商品紹介動画

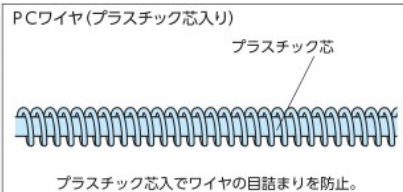

プラスチック芯入でワイヤの目詰まりを防止。

発注単位1台

(価格改定日 19.04) アサダ[102902]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	清掃能力		付属ワイヤ (mm×m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				パイプ径 (mm)	距離 (m)				
252-8509	DE150	¥149,625	¥171,000	20~100	20	13×15.2	1	18.3	97(122)

PCワイヤ(φ13mm×15.2m)

発注単位1本

(価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	清掃能力パイプ径 (mm)	ワイヤ		梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					径 (mm)	長 (m)			
376-0308	48500	¥19,338	¥22,100	50~100	13	15.2	1	5.8	80(136)

☎商品のお問い合わせ:052-911-7165 http://www.asada.co.jp/

ローテンベルガー

Drain Cleaner

ROTHENBERGER



ドレンクリーナー“R-550”

同商品群  
在庫数 45 アイ  
テム

電動式



R72862

R72433  
(PCワイヤφ16mm×2.3m)

- 特長**
- 管清掃のプロ必携です。
  - ビックともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。
  - 折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。
  - 硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
- 用途**
- トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
- 仕様**
- 動力:電源AC100V
  - 消費電力:250W
  - 電源コード長さ:2.6m
- 製造国**
- ドイツ

商品紹介動画



発注単位1台

(価格改定日 19.04) ローテンベルガー[102902]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	清掃能力		付属ワイヤ (mm×m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				パイプ径 (mm)	距離 (m)				
252-8517	R72862	¥259,875	¥297,000	20~100	40	16×2.3(×5本)	1	15	27(100)

PCワイヤ(φ16mm×2.3m)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	清掃能力パイプ径 (mm)	ワイヤ		梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					径 (mm)	長 (m)			
376-0456	R72433	¥12,775	¥14,600	40~150	16	2.3	1	1.15	71(52)

☎商品のお問い合わせ:052-911-7165 http://www.asada.co.jp/

カンツール

Mad Cyclone

KANTOOL



“マッドサイクロンMINI”

同商品群  
在庫数 61 アイ  
テム

電動式



MAD-1

- 特長**
- 高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。
  - 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。
  - ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。
  - 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。
  - 管内カメラと一緒に押し込み作業が可能です。
  - 豊富な先端治具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
- 用途**
- 排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に。
- 仕様**
- 動力:電源AC100V
  - 消費電力:1200W
  - 電源コード長さ:3m
- 付属品**
- 8mm用オリジナルチェーンPVCφ50、φ75、φ100
  - 8mm用オリジナルプレミアムチェーンφ50、φ75、φ100
  - 8mm用サイクロンチェーンPVCφ75、φ100
  - 8mm用サイクロンプレミアムチェーンφ75
  - ツイスターミニφ50
  - ハブφ20×50 2ウェッジ
- 製造国**
- フィンランド

商品紹介動画



発注単位1式 メーカー直送 運賃元払

㈱カンツール[201100]

発注コード	品番	税抜価格 (1式)	メーカー希望 小売価格 (1式)	清掃能力		付属ワイヤ (mm×m)	梱包数 (式)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				パイプ径 (mm)	距離 (m)				
★147-2657	MAD-1	¥1,315,000	¥1,315,000	50~100	17	8×17	1	32	0(-)

☎商品のお問い合わせ:047-308-3633 http://www.kantool.co.jp/