


ブランドロゴ横の旗マークは各ブランドの本社所在地です。

ルッド 在庫 198アイテム StarPoint UNC thread **回転アイボルト“スターポイント”(インチサイズUNC)** RoHS 2



VRS-UNCシリーズ

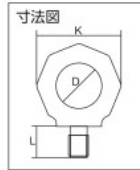

- 特長**
- 今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
 - 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
 - CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
 - 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
- 用途**
- 金型、風力、土木、造船、精密工作機械に。
 - 運搬業などの重量物の吊り上げ用に。
- 材質** ●ニッケルクロムモリブデン鋼
- 製造国** ●ドイツ

機ルッドリフティングジャパン[911213]


発注コード	品番	価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)			梱包数 (個)	質量 (kg)	RoHS
						D	K	L			
819-5634	VRS-1/4-20UNC	¥14,438(¥13,125)	¥14,000	0.1	1/ 4-20UNC	20	37	9	1	0.07	-
819-5635	VRS-5/16-18UNC	¥12,375(¥11,250)	¥12,000	0.3	5/16-18UNC	25	47	12	1	0.13	-
819-5636	VRS-3/8-16UNC	¥10,107(¥ 9,188)	¥ 9,800	0.4	3/ 8-16UNC	25	47	15	1	0.12	-
819-5637	VRS-7/16-14UNC	¥12,375(¥11,250)	¥12,000	0.4	7/16-14UNC	25	47	15	1	0.12	-
819-5638	VRS-1/2-13UNC	¥12,066(¥10,969)	¥11,700	0.75	1/ 2-13UNC	30	56	19	1	0.22	-
819-5639	VRS-5/8-11UNC	¥14,128(¥12,844)	¥13,700	1.5	5/ 8-11UNC	35	65	24	1	0.33	-
819-5640	VRS-3/4-10UNC	¥19,388(¥17,625)	¥18,800	2.3	3/ 4-10UNC	40	76	29	1	0.58	-
819-5641	VRS-7/8-9UNC	¥20,934(¥19,031)	¥20,300	2.3	7/ 8- 9UNC	40	76	33	1	0.61	-
819-5642	VRS-1-8UNC	¥25,163(¥22,875)	¥24,400	3.2	1-8UNC	49	92	36	1	0.98	-
819-5643	VRS-1-1/4-7UNC	¥38,878(¥35,344)	¥37,700	4.5	1-1/4-7UNC	60	114	48	1	2.08	-
819-5644	VRS-1-1/2-6UNC	¥53,832(¥48,938)	¥52,200	7	1-1/2-6UNC	72	135	54	1	3.60	-
819-5645	VRS-1-3/4-5UNC	¥75,900(¥69,000)	¥73,600	9	1-3/4-5UNC	84	158	63	1	4.95	-
819-5646	VRS-2-4.5UNC	¥90,441(¥82,219)	¥87,700	12	2-4.5UNC	94	180	72	1	7.60	-

☎商品のお問い合わせ:06-6536-8807 <http://www.rud.co.jp/>

ルッド 在庫 198アイテム Socket Wrench **トルクアダプター** RoHS 2



TAシリーズ

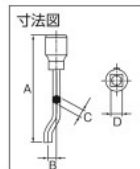

- 特長**
- スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。
 - 締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。
 - 長期間取り付けたまのりリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。
- 製造国** ●ドイツ



使用例

機ルッドリフティングジャパン[911213]


発注コード	品番	価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	ボルトサイズ	寸法(mm)				梱包数 (個)	質量 (kg)	RoHS
					D	B	C	A			
819-5601	TA-M10	¥20,728(¥18,844)	¥20,100	M8/M10兼用	1/2	7.5	6	118	1	0.09	-
819-5602	TA-M12	¥21,347(¥19,406)	¥20,700	M12	1/2	9	8	118	1	0.11	-
819-5603	TA-M16	¥21,863(¥19,875)	¥21,200	M16	1/2	12	10	138	1	0.15	-
819-5604	TA-M20	¥22,894(¥20,813)	¥22,200	M20	1/2	14	12	137	1	0.20	-
819-5605	TA-M24	¥23,822(¥21,656)	¥23,100	M24	1/2	16.5	14	140	1	0.24	-
819-5606	TA-M30	¥24,338(¥22,125)	¥23,600	M30	3/4	21	17	152	1	0.47	-
819-5607	TA-M36	¥27,947(¥25,406)	¥27,100	M36	1	26	22	192	1	1.08	-
819-5608	TA-M42	¥34,444(¥31,313)	¥33,400	M42	1	29	24	215	1	1.22	-
819-5609	TA-M48	¥40,116(¥36,469)	¥38,900	M48	1	32.5	27	228	1	2.00	-

☎商品のお問い合わせ:06-6536-8807 <http://www.rud.co.jp/>

ルッド 在庫 198アイテム StarPoint-eye Nut **回転アイナット“アイナットスター”** RoHS 2



VRMシリーズ

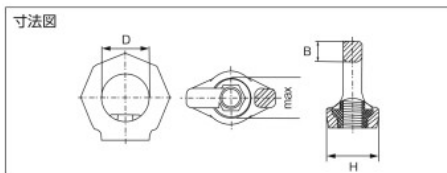

- 特長**
- 取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。
- 用途**
- ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に。
- 材質** ●ニッケルクロムモリブデン鋼
- 製造国** ●ドイツ

機ルッドリフティングジャパン[911213]

発注コード	品番	価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法(mm)			ねじ径	梱包数 (個)	質量 (kg)	RoHS
					D	H	B				
819-5658	VRM-M6	¥16,191(¥14,719)	¥15,700	0.1	20	28	9	M 6	1	0.06	-
819-5659	VRM-M8	¥10,416(¥ 9,469)	¥10,100	0.3	25	30	11	M 8	1	0.11	-
819-5660	VRM-M10	¥11,757(¥10,688)	¥11,400	0.4	25	30	11	M10	1	0.11	-
819-5661	VRM-M12	¥14,025(¥12,750)	¥13,600	0.75	30	34	13	M12	1	0.18	-
819-5662	VRM-M16	¥16,500(¥15,000)	¥16,000	1.5	35	40	15	M16	1	0.32	-
819-5663	VRM-M20	¥22,584(¥20,531)	¥21,900	2.3	40	50	17	M20	1	0.48	-
819-5664	VRM-M24	¥29,391(¥26,719)	¥28,500	3.2	49	60	20	M24	1	0.83	-
819-5665	VRM-M30	¥45,375(¥41,250)	¥44,000	4.5	60	75	26	M30	1	1.32	-

☎商品のお問い合わせ:06-6536-8807 <http://www.rud.co.jp/>

⚠ 使用上の注意を必ず守ってください。重大な事故につながる恐れがあります。