




## 全方向アイボルト“ロードリングプラス”



VLBG-PLUSシリーズ (標準品)



VLBG-PLUS-Lシリーズ (ロングボルトタイプ)

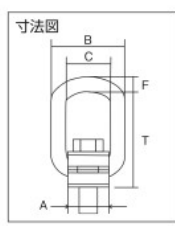

ASPAシリーズ



APシリーズ

⚠ 使用上の注意を必ず守ってください。重大な事故につながる恐れがあります。

- 特長**
- 今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
  - 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。
  - ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。(M24まで)
  - CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
  - 高強度・コンパクト設計です。 ●継目のないリングで強靭です。
  - 周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。**
  - 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

**用途** ●金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。  
**製造国** ●ドイツ

**標準品** 材質 ●ICE鋼

梱包数:1個

発注単位1個

株式会社リフティングジャパン[911213]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					スパナサイズ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B	C	F	T			
858-7640	VLBG-PLUS-M8	¥18,563	¥19,800	0.63	M 8	30	52	34	10	75	13	0.30	11(79)
858-7641	VLBG-PLUS-M10	¥18,750	¥20,000	0.9	M10	30	54	34	10	75	17	0.31	42(132)
858-7642	VLBG-PLUS-M12	¥18,850	¥20,100	1.35	M12	32	54	34	10	75	19	0.34	81(159)
858-7643	VLBG-PLUS-M16	¥19,413	¥20,700	2	M16	33	56	36	13.5	85	24	0.55	112(134)
858-7644	VLBG-PLUS-M20	¥22,125	¥23,600	3.5	M20	50	82	54	16.5	110	30	1.30	90(164)
858-7645	VLBG-PLUS-M24	¥25,413	¥27,100	4.5	M24	50	82	54	17	125	36	1.40	78(200)
858-7646	VLBG-PLUS-M30	¥43,313	¥46,200	6.7	M30	60	103	65	22.5	147	46	3.22	32(87)
858-7647	VLBG-PLUS-M36	¥83,813	¥89,400	8	M36	77	122	82	26.5	197	55	5.97	36(300)
858-7648	VLBG-PLUS-M42-10T	¥96,000	¥102,400	10	M42	77	122	82	26.5	196	65	6.60	4(100)
858-7649	VLBG-PLUS-M42-15T	¥108,000	¥115,200	15	M42	95	156	100	36	222	65	10.90	23(192)
858-7650	VLBG-PLUS-M48	¥114,288	¥121,900	20	M48	95	156	100	36	222	75	11.60	20(134)

**ロングボルトタイプ** 材質 ●ICE鋼

発注単位1個

メーカー直送 運賃元払

梱包数:1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					スパナサイズ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B	C	F	T			
★858-7651	VLBG-PLUS-M8L	¥22,875	¥24,400	0.63	M 8	30	54	34	10	75	13	0.35	0(-)
★858-7652	VLBG-PLUS-M10L	¥23,163	¥24,700	0.9	M10	30	54	34	10	75	17	0.40	2(20)
★858-7653	VLBG-PLUS-M12L	¥23,538	¥25,100	1.35	M12	32	54	34	10	75	19	0.48	16(52)
★858-7654	VLBG-PLUS-M16L	¥24,188	¥25,800	2	M16	33	56	36	13.5	85	24	0.96	26(54)
★858-7655	VLBG-PLUS-M20L	¥28,038	¥29,900	3.5	M20	50	82	54	16.5	110	30	1.67	42(117)
★858-7656	VLBG-PLUS-M24L	¥31,875	¥34,000	4.5	M24	50	82	54	18	125	36	2.28	32(49)
★858-7657	VLBG-PLUS-M30L	¥53,438	¥57,000	6.7	M30	60	103	65	22.5	147	46	4.87	6(22)
★858-7658	VLBG-PLUS-M36L	¥103,125	¥110,000	8	M36	77	122	82	26.5	197	55	7.20	14(117)
★858-7659	VLBG-PLUS-M42L-10T	¥112,500	¥120,000	10	M42	77	122	82	26.5	197	65	9.28	0(-)
★858-7660	VLBG-PLUS-M42L-15T	¥127,125	¥135,600	15	M42	95	156	100	36	222	65	13.78	2(50)
★858-7661	VLBG-PLUS-M48L	¥140,438	¥149,800	20	M48	95	156	100	36	222	75	14.75	0(-)

**ステンレスタイプ** 材質 ●高強度ステンレス鋼 ●チタン混入ステンレス(SUS316Ti)

発注単位1個

梱包数:1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					スパナサイズ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B	C	F	T			
819-5560	LBG-RS-M16	¥57,000	¥60,800	1	M16	50	85	50	16.5	88	24	1.1	3(-)
819-5561	LBG-RS-M20	¥63,656	¥67,900	2	M20	50	85	50	16.5	88	30	1.2	0(-)

**インチサイズタイプ** 材質 ●ニッケルクロムモリブデン鋼

発注単位1個

梱包数:1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					スパナサイズ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B	C	F	T			
819-5673	VLBG-Z 1.5T 5/8-11UNC	¥20,438	¥21,800	1.5	5/8-11UNC	33	56	36	13.5	85	15/16	0.50	15(100)
819-5674	VLBG-Z 2.5T 3/4-10UNC	¥24,000	¥25,600	2.5	3/4-10UNC	50	82	54	16.5	110	1 1/8	1.30	14(156)
819-5675	VLBG-Z 2.5T 7/8-9UNC	¥26,344	¥28,100	2.5	7/8-9UNC	50	82	54	16.5	110	1 5/16	1.25	2(67)
819-5676	VLBG-Z 4T 1 8UNC	¥26,531	¥28,300	4	1-8UNC	50	82	54	18	125	1 1/2	1.50	18(129)
819-5677	VLBG-5T 1 1/4-7UNC	¥41,813	¥44,600	5	1 1/4-7UNC	60	103	65	22.5	147	1 7/8	3.33	3(75)

☎商品のお問い合わせ:06-6536-8807 <https://www.rud.co.jp/>



## 変換アダプター“ASPA/AP”

- 特長**
- すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。
  - 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。
  - ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
- 材質** ●ニッケルクロムモリブデン鋼

⚠ 注意

●変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。

品番	製造国
ASPA-	ドイツ
AP-	日本

発注単位1個

株式会社リフティングジャパン[911213]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	ボルトサイズ	寸法(mm)					梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					A	C	E	F	T			
819-5523	ASPA-M16/M8	都度見積	都度見積	M16/M 8	35	20	M 16	5	1	0.07	0(-)	
819-5524	ASPA-M20/M10	都度見積	都度見積	M20/M 10	38	24	M 20	5	1	0.11	1(25)	
819-5525	ASPA-M24/M12	都度見積	都度見積	M24/M 12	42	28	M 24	5	1	0.15	0(-)	
819-5526	ASPA-M30/M16	都度見積	都度見積	M30/M 16	51	36	M 30	6	1	0.27	20(143)	
819-5527	ASPA-M36/M20	都度見積	都度見積	M36/M 20	65	43	M 36	6	1	0.48	3(38)	
819-5528	ASPA-M42/M24	都度見積	都度見積	M42/M 24	82	50	M 42	8	1	0.80	0(-)	
819-5529	ASPA-M48/M24	都度見積	都度見積	M48/M 24	82	58	M 48	8	1	1.08	4(100)	
819-5530	ASPA-M56/M30	都度見積	都度見積	M56/M 30	100	67	M 56	8	1	1.75	2(-)	
819-5531	ASPA-M64/M36	都度見積	都度見積	M64/M 36	110	77	M 64	8	1	2.33	0(-)	
819-5534	AP-M42/M56	¥42,188	¥45,000	M42/M 56	100	85	M 56	-	1	1.10	2(15)	
819-5536	AP-M48/M64	¥46,875	¥50,000	M48/M 64	100	90	M 64	-	1	1.60	4(37)	
819-5537	AP-M48/M80	¥56,250	¥60,000	M48/M 80	100	110	M 80	-	1	3.40	5(167)	
819-5535	AP-M48/M100	¥75,000	¥80,000	M48/M100	120	140	M100	-	1	7.80	0(-)	

☎商品のお問い合わせ:06-6536-8807 <https://www.rud.co.jp/>