

1 締穴あ付け  
2 研削磨削  
3 かくはん  
4 切断  
5 切削  
6 木工機  
7 送風機  
8 ウインチ  
9 エアツール  
10 溶接  
11 切断機  
12 ガーデン  
13 給排水  
14 焼墨接却出着  
15 デイスクソーダー  
2 エンジン  
マイシリーモデル



●小型軽量タイプ  
■サイズ: 奥行205×幅250×高さ320mm

**WI-62** 97,000円(税別)  
<685724A> 711SV1  
最大吊揚荷重60kg  
ワイヤーφ4×15m付

**WI-62** 99,000円(税別)  
<685725A> 711SV1  
最大吊揚荷重60kg  
ワイヤーφ4×21m付


**WI-62** 104,000円(税別)  
<685726A> 711SV1  
最大吊揚荷重60kg  
ワイヤーφ3.3×31m付



●軽量コンパクト設計  
■サイズ: 奥行202×幅227×高さ350mm

**WI-125** 180,000円(税別)  
<685900A> 711SV1  
最大吊揚荷重130kg  
ワイヤーφ5×21m付

**WI-125** 186,000円(税別)  
<685902A> 711SV1  
最大吊揚荷重130kg  
ワイヤーφ4×31m付

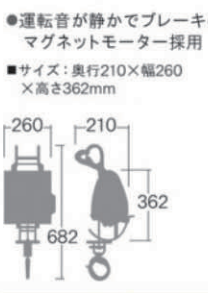

●運転音が静かでブレーキのききがいい  
マグネットモーター採用  
■サイズ: 奥行210×幅260×高さ362mm

**WIM-125A** 182,000円(税別)  
<680303A> 711SV1  
最大吊揚荷重130kg  
ワイヤーφ5×21m付

**WIM-125A** 188,000円(税別)  
<680304A> 711SV1  
最大吊揚荷重130kg  
ワイヤーφ4×31m付



●吊揚荷重200kgの実力  
■サイズ: 奥行213×幅228×高さ496mm

**WI-195** 229,000円(税別)  
<685803A> 711SV1  
最大吊揚荷重200kg  
ワイヤーφ5×30m付



●運転音が静かでブレーキのききがいい  
マグネットモーター採用  
■サイズ: 奥行231×幅425×高さ297mm

**WIM-150** 200,000円(税別)  
<680400A> 711SV1  
最大吊揚荷重150kg  
ワイヤーφ5×40m付

商品名	モデル	最大吊揚荷重(kg)	揚程(m)	吊揚速度(cm/s)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	本体質量(kg)	電源コード(m)	付属品
ウインチ	WI-62	60	14(ワイヤー15m仕様) 20(ワイヤー21m仕様) 30(ワイヤー31m仕様)	46	単相 100	6.0	550	9.7	5	操作スイッチ(コード10m)・ワイヤーロープ(φ4mm×15m又はφ4mm×21m又はφ3.3mm×31m本体取付)・スイベルフック(本体取付)
	WI-125	130	20(ワイヤー21m仕様) 30(ワイヤー31m仕様)	38		12	1,100	12.3		操作スイッチ(コード10m付)・ワイヤーロープ(φ5×21m又はφ4×31m本体取付)・ウエイト・スイベルフック
	WIM-125A			41		10	870	14		操作スイッチ(コード20m付)・ワイヤーロープ(φ5×21m又はφ4×31m本体取付)・ウエイト・スイベルフック
	WI-195	200	27	24		12	1,100	19		操作スイッチ(コード10m付)・ワイヤーロープ(φ5×30m本体取付)・ウエイト・スイベルフック
	WIM-150	150	37	31		10	870	21		2.5

注) 本体質量とは、本体のみの乾燥質量となります。(ワイヤー・フック等は含まれません。)

別販売品 リモコンウインチ・ウインチ用 記載価格に消費税は含まれておりません。



商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
リモコン	—	6082924	50,000	リモコンウインチ全機種
	—	▼6082671	50,000	※WIM-125RC・※WI-195RC・※WI-61RC
	φ5×21m	6072821	6,500	WI-125・WIM-125A・
	φ4×31m	6072831	7,200	WIM-126RC・※WIM-125RC
ワイヤーロープ	φ5×30m	6073141	9,300	WI-196RC・WI-195・※WI-195RC
	φ4×15m	6074701	5,000	WI-62RC・WI-62・
	φ4×21m	6074711	5,200	※WI-61RC・※WI-61C
	φ3.3×31m	6074721	7,400	
	φ5×40m	6073151	12,500	WIM-150
ワイヤーロープ(片端カシメ)	656×220mm(取付軸40~50mm)	685103A	36,700	WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125A・WI-125・※WIM-125RC・※WI-61C・※WI-61RC
ウエイト	127×8mm	6153242	1,500	WIM-126RC・WI-196RC・WI-125・WIM-125A・WI-195・WIM-125RC・WI-195RC・※WI-61C・※WI-61RC
	フック口径24mm	6060020	5,500	WI-62RC・WI-62・※WI-61RC・※WI-61C
スイベルフック	フック口径48.5mm	6080936(標準)	8,500	WI-125・WI-195・WIM-125A・WIM-126RC・WI-196RC・WI-195RC・※WIM-125RC
	—	6080931	2,900	WI-62RC・WI-62・※WI-61RC・※WI-61C
中継コード(オス・メス)メタルコンセント付き	10m本体側メス7芯コード側オス7芯	6520723	17,000	WI-125・WI-195・※WI-61C
	10m本体側メス3芯コード側オス3芯	6520619	13,500	WI-62・WIM-125A
スイッチ 配線組立	10m	6580827	23,900	WI-195・WI-125・※WI-61C
	—	6581338	13,000	WI-62
	20m	6580545	17,500	WI-62・WIM-125A

ウインチ専用オイル(ギヤオイル)

サイズ	コードNo.	価格(円)
50cc	6990291	260
250cc	6990351	880
400cc	6990341	1,100

※印は旧型商品です。