




ラボチップ (Labtip)

Pipette Tip

コード	型式	容量	色	全長	入数	価格	区分
3-305-0200	94300120	5~200μL	イエロー	50mm	1000本/袋	¥1,700	BOGH
3-305-0201	94300130	200μL	イエロー	50mm	96本×40ラック	¥18,900	BQMH
3-305-0202	94300220	100~1000μL	ブルー	70mm	1000本/袋	¥1,900	BRCH
3-305-0203	94300230	1000μL	ブルー	70mm	60本×30ラック	¥9,900	BUKH

●ポリプロピレン製のチップです。

(仕様) ●材質: PP ●オートクレーブ: 可

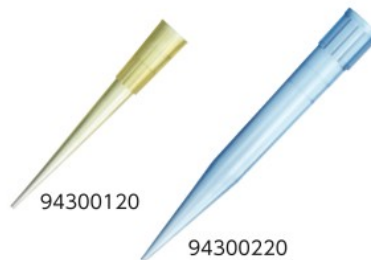

ThermoFisher
SCIENTIFIC

フィルターチップ ART

Micro Pipette Tip

コード	型式	容量	タイプ	全長	価格	区分
3-772-0200	10 (2139-HRPK)	10μL	マイクロポイント	31.3mm	¥16,100	BP1H
3-772-0201	10REACH (2140-HRPK)		43.3mm	¥16,100	BODH	
3-772-0202	20 (2149-HRPK)	20μL	ノーマル	45.7mm	¥16,100	BSDH
3-772-0203	20P (2149P-HRPK)		50.7mm	¥16,100	BPGH	
3-772-0204	100 (2065-HRPK)	100μL	マイクロポイント	58.8mm	¥16,100	BUEH
3-772-0205	100E (2065E-HRPK)		50.7mm	¥16,100	BPMH	
3-772-0206	200 (2069-HRPK)		58.8mm	¥16,100	BP1H	
3-772-0207	XLP200 (2160P-HRPK)	200μL	ロングチップ マイクロポイント	90.9mm	¥17,100	BQDH
3-772-0510	200G (2069GPK)		広口径	49.7mm	¥16,100	CSAH
3-772-0511	XLG (2160GPK)	300μL	広口径ロング	91.2mm	¥18,300	CUGH
3-772-0208	300 (2070-HRPK)	300μL	マイクロポイント	58.4mm	¥16,100	BSAH
3-772-0209	1000E (2079E-HRPK)		ノーマル	88.3mm	¥16,100	BO1H
3-772-0210	1000REACH (2079-HRPK)	1000μL	ロングチップ	118.5mm	¥16,500	BSGH
3-772-0512	1000G		広口径	85.4mm	¥16,100	CUGH


●各メーカーのマイクロピペットに適合するフィルタ付のチップです。

●容量設定を間違えても、特許フィルタで器具への流入を遮断します。

広口径タイプあり



ThermoFisher
SCIENTIFIC

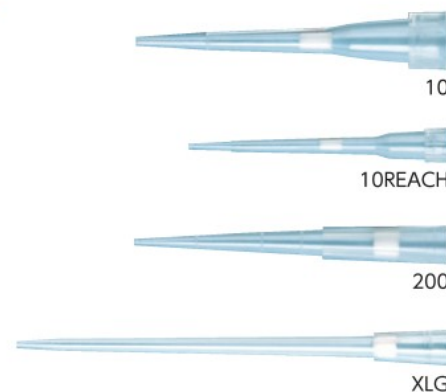

(仕様) ●材質: PP ●滅菌: 済

●入数: XLP200 (2160P) XLG (2160GPK) /96本×8ラック
1000E (2079E) 1000REACH (2079) 1000G (2079GPK) /
100本×8ラック それ以外/96本×10ラック

ニチリョーチップ

Pipette Tip

■未滅菌

コード	型式	容量	入数	価格	区分
3-316-0388	BMT2-UT	0.1~10μL	1000本/袋	¥9,000	CRIG
3-316-0735	BMT2-UTWR		96本/ラック×10	¥13,000	COFG
3-305-0252	BMT2-SSW	0.5~10μL	1000本/袋	¥9,000	CPMG
3-305-0253	BMT2-SSWR		96本/ラック×10	¥13,000	CSKG
3-316-0390	BMT2-SE	2~200μL	1000本/袋	¥8,500	CSMG
3-316-0737	BMT2-SER		96本/ラック×10	¥11,000	CSNG
3-316-0391	BMT2-LE	100~1000μL	1000本/袋	¥8,500	CSAG
3-316-0738	BMT2-LER		96本/ラック×10	¥11,000	CQIG
3-316-0392	BMT2-X	1~5mL	200本/袋	¥7,500	ZSJK
3-305-0150	BMT2-XR		50本/ラック×2	¥7,500	CPCG
3-316-0393	BMT2-Z	1~10mL	200本/袋	¥8,500	ZQEG
3-305-0151	BMT2-ZR		40本/ラック×2	¥8,500	CSCG

●DNase/RNase フリーチップです (BMT2-X/Zを除く)。



NICHIRYO



■滅菌済

コード	型式	容量	入数	価格	区分
3-305-0155	BMT2-UTWRB	0.1~10μL	96本/ラック×10	¥16,000	CQCG
3-305-0156	BMT2-SSWRB	0.5~10μL	96本/ラック×10	¥14,000	CODG
3-305-0157	BMT2-SERB	2~200μL	96本/ラック×10	¥14,000	CUMG
3-305-0158	BMT2-LERB	100~1000μL	96本/ラック×10	¥16,000	CPEG
3-305-0159	BMT2-XRB	1~5mL	50本/ラック×2	¥12,500	CQNG
3-305-0160	BMT2-ZRB	1~10mL	40本/ラック×2	¥13,500	CRFG

エコノミーチップ

Pipette Tip

コード	型式	容量	パッケージ	入数	価格	区分
3-305-0170	00-ETS-UT	0.1~10μL	バルク	1000本	¥2,300	CRGK
3-305-0171	00-ETS-JUTW	0.1~10μL	リフィルチップ	960本 (96本×10袋)	¥4,600	CPKK
3-305-0172	00-ETS-10UTRK	—	ラックのみ	5ラック	¥5,500	COCK
3-305-0173	00-ETS-SG	2~200μL	バルク	1000本	¥2,000	CQDK
3-305-0174	00-ETS-JSG	2~200μL	リフィルチップ	960本 (96本×10袋)	¥3,800	CRBK
3-305-0175	00-ETS-200SGRK	—	ラックのみ	5ラック	¥5,500	CQDK
3-305-0176	00-ETS-LG	100~1000μL	バルク	1000本	¥2,500	CSEK
3-305-0177	00-ETS-JLG	100~1000μL	リフィルチップ	960本 (96本×10袋)	¥5,000	CULK
3-305-0178	00-ETS-1000LGRK	—	ラックのみ	5ラック	¥5,500	COGK

●高品質樹脂の使用で液切れを抜群に上げたチップです。

●オートクレーブ滅菌が可能です。



NICHIRYO

