



マルチディッシュ



バイオアッセイディッシュ

マルチディッシュ MULTI DISH

ThermoFisher
SCIENTIFIC

- Nunclon™ Delta処理により細胞附着性・増殖性を促進。
- オムニトレイ：深く、丈夫な構造のシングルウェル。透明性に優れています。
- バイオアッセイディッシュ：大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
- バイオアッセイディッシュ(ロープロファイル)：コロニーピッカーに対応。スタンダードタイプより高さが低く、積重ねる際、省スペースです。

ケース装

商品コード	区分	型式	品名	外寸法 (mm)	1ウェル当り 使用容量 (μl)	1ウェル当り 培養面積 (cm ²)	入数	価格(円)
12-6021	2	176740	丸型4ウェルマルチディッシュ	66×66	1	1.9	120	43,900
12-6022	2	140675	丸型6ウェルマルチディッシュ	86×128	3	9.6	75	33,200
12-6023	2	150628	丸型12ウェルマルチディッシュ	86×128	2	3.5	75	36,500
12-6024	2	142475	丸型24ウェルマルチディッシュ	86×128	1	1.8	75	38,600
12-6025	2	150687	丸型48ウェルマルチディッシュ	86×128	0.5	1.1	75	41,300
12-6026	2	167063	角型4ウェルマルチディッシュ	86×128	7	21.8	100	73,100
12-6027	2	167064	角型8ウェルマルチディッシュ	86×128	4	10.5	100	76,200
12-6029	2	140156	オムニトレイ	86×128	90	84	90	58,400
12-6030	2	240835	バイオアッセイディッシュ	237×237	225	500	16	27,400
12-6031	2	240845	バイオアッセイディッシュ(ロープロファイル)	233×233	215	478	20	27,300


滅菌：γ線滅菌 材質：PS

I W A K I
組織培養
製品

NUNC・
SUMILON
組織培養
製品

CORNING・
FALCON
組織培養
製品

培養関連
製品

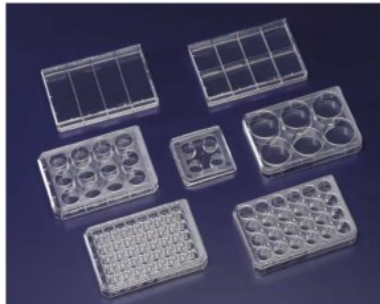

滅菌：γ線滅菌 材質：PS

浮遊培養用マルチディッシュ MULTI DISH

ThermoFisher
SCIENTIFIC

- 特殊表面処理を施していません。無毒性・パイロジェンフリー。
- 各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。
- 丸型ウェルは間に水を満たすことでウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。

ケース装

商品コード	区分	型式	ウェル数	ウェル形状	外寸法 (mm)	1ウェル当り 使用容量 (μl)	入数	価格(円)
12-6041	2	179820	4	丸型	66×66	1	120	40,800
12-6042	2	267061	4	角型	128×86	7	100	69,200
12-6043	2	150239	6	丸型	128×86	3	75	33,200
12-6044	2	267062	8	角型	128×86	4	100	71,400
12-6045	2	150200	12	丸型	128×86	2	75	36,300
12-6046	2	144530	24	丸型	128×86	1	75	38,600
12-6047	2	150787	48	丸型	128×86	0.5	75	41,300

濾過製品・
濾紙・
試験紙

動物・植物
関連製品



滅菌：γ線滅菌

マイクロウェルプレート PLATE

ThermoFisher
SCIENTIFIC

- Nunclon™ Delta処理により細胞附着性・増殖性を促進。
- 無毒性・パイロジェンフリー。PS製。

ケース装

商品コード	区分	型式	品名	ウェル形状	1ウェル当り 容量 (μl)	1ウェル当り 培養面積 (cm ²)	入数	価格(円)
12-6121	2●	167008	96マイクロウェルプレートフタ付	平底	0.2	0.33	50	25,700
12-6122	2	168055	96マイクロウェルプレートフタなし	平底	0.2	0.33	50	22,100
12-6123	2	161093	96マイクロウェルプレートフタ付	平底	0.2	0.33	160	74,080
12-6124	2	156545	96マイクロウェルプレートフタなし	平底	0.2	0.33	180	70,100
12-6125	2	143761	96マイクロウェルプレートフタなし	丸底	0.2	0.36	50	22,100
12-6126	2●	163320	96マイクロウェルプレートフタ付	丸底	0.2	0.36	50	26,250

■シーリングテープ

ケース装

商品コード	区分	型式	品名	材質	外寸法 (mm)	入数	価格(円)
12-6131	3	236366	シーリングテープ	ポリエステル	133×79	200	16,000
12-6132	3	241205	プリーザブルシーリングテープ	レイヨン	143×83	50	9,100



材質：PP

マイクロウェルプレート PLATE

ThermoFisher
SCIENTIFIC

- ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。
- ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。
- オートメーション対応。無毒性。267334のみγ線滅菌済。

ケース装

商品コード	区分	型式	ウェル形状・数	カラー	1ウェル当り 最大容量 (μl)	1ウェル当り 使用容量 (μl)	入数 (枚)	価格(円)
12-6141	2	267245	U底・96ウェル	ナチュラル	500	400	120	48,000
12-6142	2	267334	U底・96ウェル	ナチュラル	500	400	120	50,600
12-6143	7	267385	U底・96ウェル	ブルー	500	400	120	48,000
12-6145	7	267407	U底・96ウェル	イエロー	500	400	120	48,000
12-6146	2	267350	U底・96ウェル	ホワイト	500	400	120	48,000
12-6147	2	267342	U底・96ウェル	ブラック	500	400	120	48,000

組織培養製品
NUNC・SUMILON