

ふるい・ピンセット・はさみ・金物類

ステンレス・アルミ・ホーロー製

樹脂製品

チューブ・ゴム製品・袋・ラップ


磁製品・耐火製品

テープ・ラベル・ステッカー類

O A ・事務用品

工具

ふるい・ピンセット・はさみ・金物類

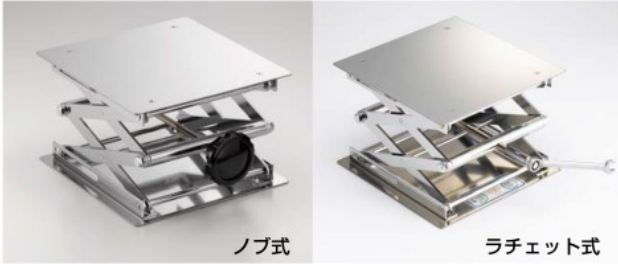

ノブ式

ラチェット式

■ノブ式・オールステンレス

商品コード	区分	上板×下板(mm)	静止荷重(kg)	揚程(mm)	価格(円)
91-2751	4	100角×100角	8	55~140	28,800
91-2752	4	150角×150角	25	75~245	34,400
91-2753	4	200角×200角	25	75~245	38,000

※スラストベアリング仕様です。

■ラチェット式・オールステンレス

商品コード	区分	上板×下板(mm)	静止荷重(kg)	揚程(mm)	価格(円)
91-2754	4	150角×150角	25	75~245	38,600
91-2755	4	200角×200角	25	75~245	42,600
91-2756	4	250角×250角	35	78~385	81,400
91-2757	4	300角×300角	45	96~490	106,400

※スラストベアリング仕様です。

ラボジャッキ ノブ式/ラチェット式 JACK

■駆動荷重は静止荷重の40%を目安にお考え下さい。

自重は「SAN-WEB」をご覧ください

■ノブ式・上下板ステンレス

商品コード	区分	上板×下板(mm)	静止荷重(kg)	揚程(mm)	価格(円)
91-2241	4●	80角×80角	8	54~135	7,900
91-2242	4●	100角×100角	8	55~140	8,100
91-2243	4●	150角×150角	25	75~245	9,700
91-2244	4●	200角×200角	25	75~245	11,200
91-2245	4●	250角×250角	35	75~385	33,400
91-2246	4●	300角×300角※	45	88~490	43,000
91-2247	4●	150角×180角	25	75~245	10,400
91-2248	4●	180角×200角	25	75~245	10,900

※300角×300角のみスラストベアリング仕様です。

■ラチェット式・上下板ステンレス

商品コード	区分	上板×下板(mm)	静止荷重(kg)	揚程(mm)	価格(円)
91-2251	4	250角×250角	35	75~385	40,800
91-2252	4	300角×300角※	45	88~490	49,400

※300角×300角はスラストベアリング仕様です。



ノブ式

※ノブハンドルは樹脂製です。



ラチェット式

※ラチェットハンドルはステンレス製ではありません。



←スラストベアリング
スムーズで安定した
昇降が得られます。
(SS10-12は除く。)

自重は「SAN-WEB」をご覧ください

テラジャッキ ノブ式/ラチェット式 JACK

■横ゆれの少ない安定した上下動です。

■天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。

■回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435(SS10-12のみ真鍮)。

■スタンダードタイプ 天板、底板のみSUS304

商品コード	区分	型式	耐荷重(kg)	天板×底板(mm)	揚程(mm)	価格(円)
91-2256	5	SS10-12	5	100角×120角	55~140	10,000
91-2257	5	SS16-18	20	160角×180角	70~250	18,600
91-2258	5	SS18-20	20	180角×200角	70~250	18,800
91-2259	5	SS20-23	25	200角×230角	75~300	21,300
91-2211	5	RSS16-18	20	160角×180角	70~250	25,600
91-2212	5	RSS18-20	20	180角×200角	70~250	25,800
91-2213	5	RSS20-23	25	200角×230角	75~300	28,300
91-2214	5	RSS25-27	30	250角×270角	95~400	49,500
91-2215	5	RSS30-30	50	300角×300角	100~480	67,500
91-2216	5	RSS40-40	60	400角×400角	120~498	130,300

ベアリング材質:高炭素クロム軸受鋼

■ステンレスタイプ SUS304

商品コード	区分	型式	耐荷重(kg)	天板×底板(mm)	揚程(mm)	価格(円)
91-2237	5	SUS16-18	20	160角×180角	70~250	37,500
91-2238	5	SUS18-20	20	180角×200角	70~250	41,000
91-2239	5	SUS20-23	25	200角×230角	75~300	49,000
91-2217	5	RSUS16-18	20	160角×180角	70~250	44,500
91-2218	5	RSUS18-20	20	180角×200角	70~250	48,000
91-2219	5	RSUS20-23	25	200角×230角	75~300	56,000
91-2220	5	RSUS25-27	30	250角×270角	95~400	100,000
91-2225	5	RSUS30-30	50	300角×300角	100~480	130,500
91-2226	5	RSUS40-40	60	400角×400角	120~498	204,300

ベアリング材質:ステンレス製

シリコンゴム付ジャッキ JACK

■天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。

商品コード	区分	上板×下板(mm)	静止荷重(kg)	自重(kg)	価格(円)
91-2249	5	150×150	27	1.87	13,200
91-2250	5	200×200	27	2.31	15,000

材質:本体 SUS430、ノブ 鉄+亜鉛メッキ・ベークライト
揚程:75~250mm

