



1/2ソケット付タンク TANK


RoHS
対応

商品コード	区分	規格	満水容量(L)	内径×外径×高さ(mm)	価格(円)
92-1431	4	280型	15.0	φ280×φ290×280	27,000
92-1432	4	300型	21.0	φ303×φ315×300	30,400
92-1433	4	330型	28.2	φ333×φ347×330	38,600
92-1434	4	360型	36.6	φ362×φ377×360	45,200
92-1435	4	400型	50.2	φ402×φ420×400	55,000

材質：SUS304 ソケットサイズ：1/2(15A)

ふるい
ピンセット・
はさみ・
金物類

ステンレス・
アルミ・
ホーロー製
品

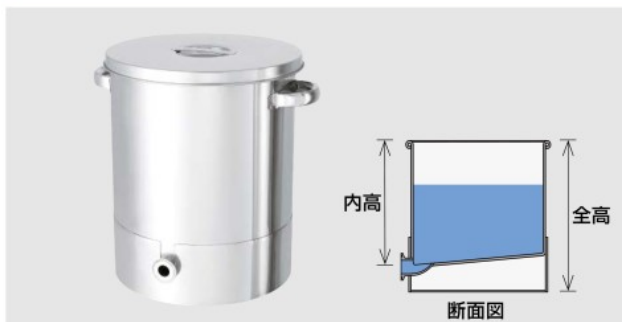

片テーパ型容器 SLANT BOTTOM TANK

RoHS
対応

■底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。
■底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。

商品コード	区分	型式	容量(L)	内径×内高×全高(mm)	価格(円)
92-1651	5	KTT-ST-30	20	φ300×320×395	85,000
92-1652	5	KTT-ST-36	35	φ360×380×455	88,500
92-1653	5	KTT-ST-43	65	φ430×480×560	98,600
92-1654	5	KTT-ST-47H	100	φ470×620×705	116,000
92-1655	5	KTT-ST-565	150	φ565×650×740	164,000
92-1656	5	KTT-ST-565H	200	φ565×930×1020	172,000

材質：SUS304 表面処理：内外面バフ研磨
ヘルール：20~100L 1S、150・200L 2S

樹脂製品

チューブ・
ゴム製品・
袋・ラップ



大型バット TRAY

RoHS
対応

商品コード	区分	規格	内寸法W×D×H(mm)	価格(円)
92-1805	5	浅型	500×500×30	23,900
92-1806	5	浅型	700×500×30	25,400
92-1807	5	浅型	800×600×30	28,000
92-1808	5	浅型	1000×750×30	36,000
92-1817	5	深型	500×500×100	35,500
92-1818	5	深型	700×500×100	37,500
92-1819	5	深型	800×600×120	40,000
92-1820	5	深型	1000×750×150	52,000

※オプションにてフタ、取手付など、規格外も製作致します。お問合せ下さい。

材質：SUS304

磁製品・
耐火製品

テープ・
ラベル・
ステッカー類



ステンスタック 絞りタイプ TANK

■フチ部分に丸みをもたせ、手を傷付けにくい設計。
■酸洗仕上げ。

RoHS
対応

商品コード	区分	容量(L)	外寸法(mm)	重量(kg)	価格(円)
92-1661	5	160	840×600×370	21.3	140,000
92-1662	5	200	840×600×460	22.5	188,500
92-1663	5	400	1050×750×600	48.0	410,000
92-1664	5	500	1280×810×550	56.6	520,000

※160Lと200Lは取手付です。
※フタもあります。お問合せ下さい。

材質：SUS304

内寸法は「SAN-WEB」をご覧ください

■絞り製台車

RoHS
対応

商品コード	区分	規格	キャスター	価格(円)
92-1665	5	160・200L用	φ100mm(耐荷重:100kg×4個)	54,200
92-1666	5	400L用	φ100mm(耐荷重:180kg×4個)	61,400
92-1667	5	500L用	φ130mm(耐荷重:200kg×4個)	71,500

材質：本体 SUS304、キャスター スチールメッキ仕上げ

O A ・
事務用品

工 具



ステンスタック TANK

■キャスター付の大型タンクなので、大量運搬時に便利です。
■外側溶接部分のみ焼落とし仕上げ。
■排水栓付で槽内の洗浄も容易です。

RoHS
対応

商品コード	区分	型式	容量(L)	外寸法(mm)	価格(円)
92-1827	4	TO-501N-S	約240	800×700×750	160,000
92-1828	4	TO-501N-M	約280	900×700×750	170,000
92-1829	4	TO-501N-L	約310	1000×720×785	187,000

材質：SUS304
キャスター：鉄クロームメッキ、ゴム車(ストッパー2個付)
S・M：φ100mm×4個、L：φ125mm×4個
※ボルト、ナット留め

内寸法は「SAN-WEB」をご覧ください

ステンレス・アルミ・ホーロー製品