

3M™ パワーランプ 分岐コネクタ Y 型 35715-L010-□00 AK

- 一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電氣的に接続が可能
- CC-Link では渡り配線用として使用可能
- 1極あたり最大 10A の許容電流
- 極性キーにより誤挿入を防止
- ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供






材料及び処理	部品名	材料及び処理	備考
	ボディ	PBT	UL94V-0 黒色
	コンタクト	銅合金	ニッケル下地めっき 接点部：金めっき 0.5 μm以上
適合対象	コネクタ	3M™ パワーランプワイヤーマウントソケット 35505-6□□0-□0□ GF 3M™ パワーランプボードマウントヘッダー 35605-□□□□-□□□ PE	
定格	項目	規格	
	電圧	AC/DC 250V 以下	
	電流	最大 10A/ 極 (但し隣接コンタクト2 極以上に通電の場合は最大 7A/ 極)	
	使用温度範囲	- 20 ~ 75°C , 85% RH 以下	

オーダーインフォメーション

35715-L010-□00 AK

- 誤挿入防止キー
- A：タイプ A
- B：タイプ B (CC-Link 通信用)

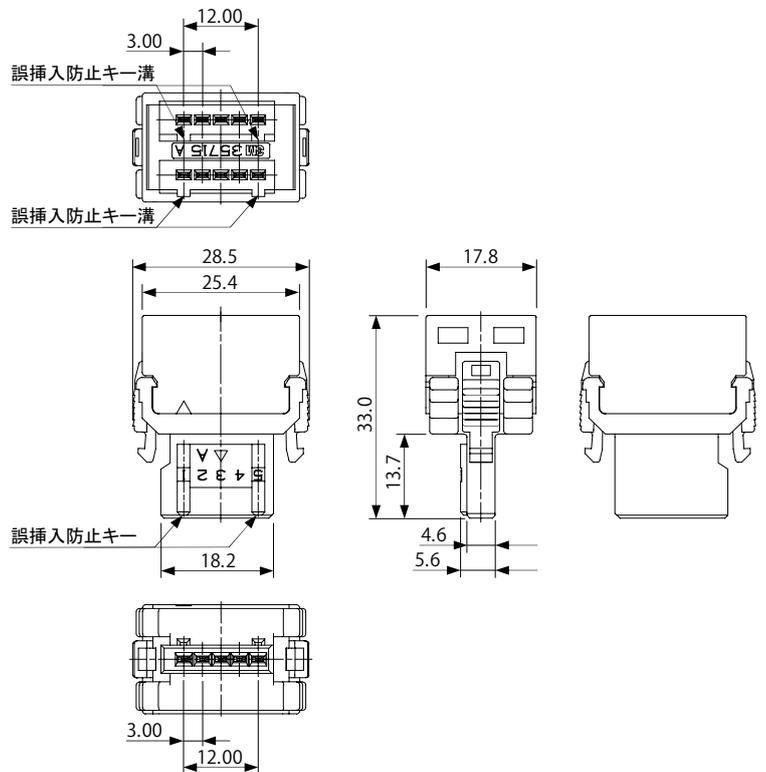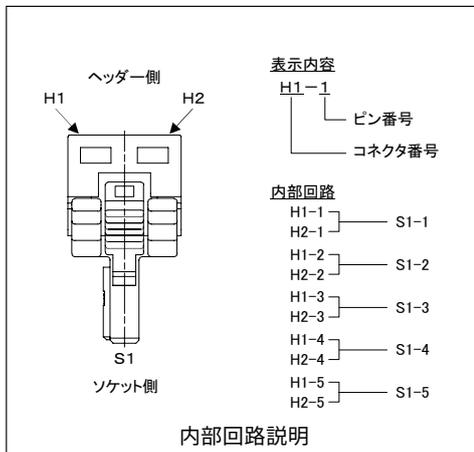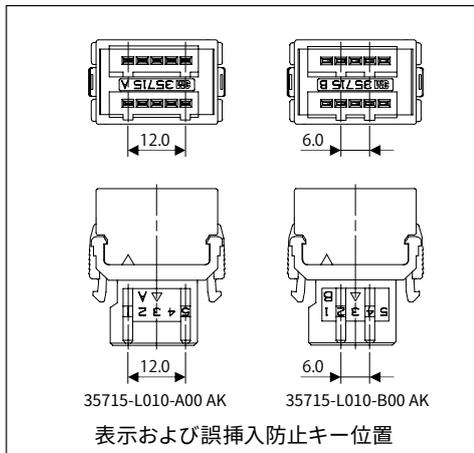

指定外寸法公差

寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位 = mm