

## スコッチ・ブライト™ CNSカップホイール



※15mm用ブッシュ付

- 平面のきつい汚れや酸化被膜除去に適しています。
- 適度な研磨力がありながら、砥石のように削り過ぎません。

### 用途

- 鋼板の酸化被膜除去
- 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし



平面のサビ取り

製品名	砥粒の種類	グレード	仕上がり相当	色	サイズ(mm)			最高使用回転数	発注品番	出荷単位	価格(税抜)
					外径	厚み	内径				
CNS カップホイール	S (シリコンカーバイド)	XCS	#120	黒	100	13	16 (15mm用ブッシュ付)	12,000 r.p.m.	CNS/CUP	20個 (5個/パック)	¥4,080/個


## スコッチ・ブライト™ ベベル製品



電動用



エアー用

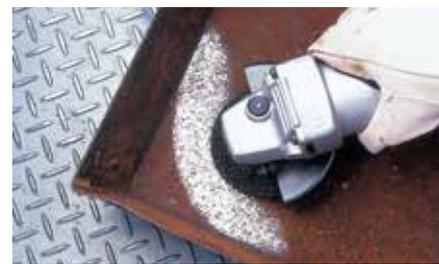

きついサビ取り

- 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
- 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
- ワイヤブラシよりも作業時間を短縮できます。
- 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤブラシより安全です。
- 目詰まりや、焼けつきを起しにくい3次元構造です。
- 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。

### 用途

スコッチ・ブライト™ CNSベベルブラック	きついサビ取り、 鋼板の黒皮除去、ケレン作業
スコッチ・ブライト™ ベベルブラウン	溶接後の焼け取り、 砥石切削加工後の目つぶし
スコッチ・ブライト™ ベベルレッド	サビ取り、 塗膜・プライマーの除去
スコッチ・ブライト™ ベベルグリーン	ステンレスのキズ、焼け取り、塗 装・溶接前の肌荒らし(足つけ)



ステンレスの焼け取り

### 電動用

製品名	砥粒の種類	仕上がり相当	色	サイズ			最高使用回転数	発注品番	出荷単位	価格(税抜)
				外径	厚み	内径				
CNSベベルブラック	S(シリコンカーバイド)	#120	黒	90mm	13mm	M10×1.5mm※ ネジ穴加工済	12,000 r.p.m.	CNS BEBERU BLA	20個 (中箱5個)	¥2,900/個
ベベルブラウン	A(酸化アルミニウム)	#180	茶	90mm	10mm			BEBERU BRO		¥2,160/個
ベベルレッド		#320	赤	90mm	13mm			BEBERU RED		¥1,960/個
ベベルグリーン	S(シリコンカーバイド)	#400	緑					BEBERU GRE		

※電動ディスクグラインダー取り付け専用ネジ加工済み(M10×1.5mm)のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です。

### エアー用

製品名	砥粒の種類	仕上がり相当	色	サイズ			最高使用回転数	発注品番	出荷単位	価格(税抜)
				外径	厚み	内径				
CNSベベルブラック AIR	S(シリコンカーバイド)	#120	黒	90mm	7mm	16mm※	14,000 r.p.m.	CNS BEBERU BLA AIR	50個 (10個/パック)	¥2,530/個
ベベルブラウン AIR	A(酸化アルミニウム)	#180	茶					BEBERU BRO AIR		¥1,870/個
ベベルレッド AIR		#320	赤					BEBERU RED AIR		¥1,720/個
ベベルグリーン AIR	S(シリコンカーバイド)	#400	緑					BEBERU GRE AIR		

※エアードスクグラインダーに最適な16mmの孔径のAIRシリーズです。孔径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。