

CVT、EM-CETケーブル

キット構成材料



適用ケーブルおよびキット型番


適用ケーブル	導体断面積 (mm ²)	キット型番	適用端子	ダイス寸法
6.6kV CVT, EM-CET	22	S6CS-R4-22-EM	圧縮	14
	38	S6CS-R4-38-EM	圧縮	14
	60	S6CS-R4-60-EM	圧縮	19
	100	S6CS-R4-100-EM	圧縮	23
	150	S6CS-R4-150-EM	圧縮	29
	200	S6CS-R4-200-EM	圧縮	32
	250	S6CS-R4-250-EM	圧縮	38
	325	S6CS-R4-325-EM	圧縮	42
	400	S6CS-R4-400-EM	圧縮	47
	500	S6CS-R4-500-EM	圧縮	47
600	S6CS-R4-600-EM	圧縮	47	

※付属の接続子は円形圧縮用が標準となります。円撚り導体ケーブルの接続には、別途接続子をお求めください。
 ※異形接続の場合は当社までお問合せください。

番号	材料内訳	単位	ケーブル適用サイズ (mm ²)										
			22	38	60	100	150	200	250	325	400	500	600
1	導体接続子	個	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	常温収縮絶縁筒本体	個	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	接地用スプリング	個	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	すずメッキ軟銅線	個	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	スコッチ® 半導電性テープ 13 (19mm × 900mm)	巻	6	6	6	9	12	12	12	12	12	12	15
6	専用グリース	個	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	A-2 前処理キット	缶	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	プラスチック製手袋	枚	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	相色別テープ	組	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	施工札	枚	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	作業ゲージ	枚	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-

※ 400 ~ 600mm²用は、作業ゲージをキットに含みません。

仕上り図

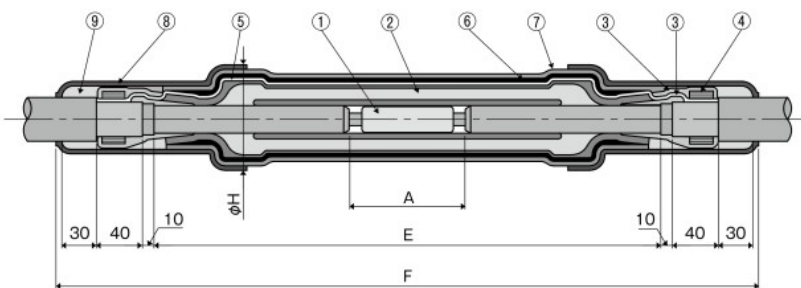

● 各部の名称

No.	名称	No.	名称
1	圧縮接続子	6	防水保護層
2	絶縁筒	7	防水チューブ (中央)
3	スコッチ® 半導電性テープ 13	8	防水チューブ (端部)
4	接地用スプリング	9	防水マスク
5	平編組銅線		

● 各部の寸法

導体断面積 (mm ²)	寸法 (mm)			
	A	E	F	H
22	65	345	575	57
38	65	345	575	58
60	75	365	585	62
100	85	365	580	62
150	110	365	580	62
200	110	365	585	68
250	120	365	580	69
325	120	365	580	70
400	125	445	635	75
500	135	445	635	77
600	170	445	635	79