

ケーブルタイ(屋内・屋外用)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

サピセルコ



UV Resistant Cable Tie SELFIT™

ケーブルタイ "SELFIT® (セルフィット)" (耐候性タイプ)



電設配線部品



SEL.UVVシリーズ

特長 ●主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
 用途 ●電線ケーブルの固定や結束に。
 仕様 ●屋外用
 ●使用温度範囲:-10~100℃
 材質 ●耐候性ナイロン66
 製造国 ●イタリア



SapiSelco社[S599596]

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー取 寄せ価格 (1袋)	色	幅×長さ×厚さ (mm)	最大結束径 (mm)	最小結束径 (mm)	引張強度 (N)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
767-1695	SEL.UVV2.201R	¥ 94	オープン	黒	2.5×75×1.1	16	2	110	100	300	26.5	222(77)
767-1709	SEL.UVV2.202R	¥ 94	オープン	黒	2.5×100×1.08	24	2	110	100	300	29.7	1352(68)
767-1717	SEL.UVV2.203R	¥ 166	オープン	黒	2.5×135×1.17	35	2	110	100	250	42.7	64(115)
767-1725	SEL.UVV2.204R	¥ 213	オープン	黒	2.5×160×1.11	40	2	110	100	200	49.2	386(74)
767-1733	SEL.UVV2.205R	¥ 227	オープン	黒	2.5×200×1.18	55	2	110	100	200	63.0	812(77)
767-1741	SEL.UVV2.210R	¥ 270	オープン	黒	3.5×140×1.18	36	3	200	100	50	64.7	208(60)
767-1750	SEL.UVV2.211R	¥ 291	オープン	黒	3.5×200×1.14	55	3	200	100	120	86.9	893(98)
767-1784	SEL.UVV2.215R	¥ 383	オープン	黒	3.5×225×1.08	65	3	200	100	120	89.5	41(74)
767-1792	SEL.UVV2.216R	¥ 413	オープン	黒	3.5×250×1.15	68	3	200	100	130	106.8	416(72)
767-1768	SEL.UVV2.212R	¥ 416	オープン	黒	3.5×280×1.26	80	3	200	100	130	131.0	173(70)
767-1776	SEL.UVV2.214R	¥ 729	オープン	黒	3.5×360×1.21	103	5	200	100	80	156.5	130(25)
767-1806	SEL.UVV2.220R	¥ 314	オープン	黒	4.5×140×1.35	33	3	280	100	100	97.4	81(86)
767-1814	SEL.UVV2.221R	¥ 331	オープン	黒	4.5×160×1.36	38	3	280	100	100	108.6	184(87)
767-1822	SEL.UVV2.222R	¥ 351	オープン	黒	4.5×180×1.33	45	3	280	100	100	120.7	441(87)
767-1831	SEL.UVV2.223R	¥ 483	オープン	黒	4.5×200×1.37	51	3	280	100	50	130.5	460(124)
767-1849	SEL.UVV2.224R	¥ 483	オープン	黒	4.5×250×1.46	68	5	280	100	100	170.9	572(69)
767-1857	SEL.UVV2.425R	¥ 714	オープン	黒	4.5×280×1.45	76	5	280	100	50	187.8	44(58)
767-1890	SEL.UVV2.429R	¥ 611	オープン	黒	4.5×300×1.5	82	5	280	100	80	207.8	1846(131)
767-1865	SEL.UVV2.426R	¥ 989	オープン	黒	4.5×360×1.46	101	5	280	100	40	235.3	51(27)
767-1873	SEL.UVV2.427R	¥ 836	オープン	黒	4.5×380×1.52	110	5	280	100	70	260.5	162(65)
767-1881	SEL.UVV2.428R	¥ 1,179	オープン	黒	4.5×430×1.49	123	5	280	100	50	289.3	217(79)
767-2004	SEL.UVV2.447R	¥ 1,239	オープン	黒	6×360×1.63	101	5	450	100	30	362.6	484(160)
767-1903	SEL.UVV2.430R	¥ 954	オープン	黒	7.5×180×1.7	44	5	650	100	50	293.2	18(120)
767-1920	SEL.UVV2.432R	¥ 999	オープン	黒	7.5×200×1.82	48	5	650	100	50	326.0	107(138)
767-1911	SEL.UVV2.431R	¥ 1,120	オープン	黒	7.5×240×1.7	62	5	650	100	40	369.6	160(55)
767-1938	SEL.UVV2.433R	¥ 1,234	オープン	黒	7.5×280×1.8	76	5	650	100	40	435.3	55(108)
767-1989	SEL.UVV2.438R	¥ 1,283	オープン	黒	7.5×320×1.81	88	5	650	100	30	484.1	173(88)
767-1946	SEL.UVV2.434R	¥ 1,696	オープン	黒	7.5×360×1.83	101	5	650	100	15	551.9	238(129)
767-1954	SEL.UVV2.435R	¥ 1,907	オープン	黒	7.5×450×1.88	130	20	650	100	25	699.1	260(125)
767-1962	SEL.UVV2.436R	¥ 2,673	オープン	黒	7.5×500×1.87	145	20	650	100	25	771.2	232(69)
767-1971	SEL.UVV2.437R	¥ 2,759	オープン	黒	7.5×540×1.95	160	20	650	100	25	868.6	67(50)
767-1997	SEL.UVV2.441R	¥ 3,667	オープン	黒	7.5×750×1.96	220	32	650	100	15	1176.7	55(55)
767-1652	SEL.UVV2.144R	¥ 3,143	オープン	黒	9×430×1.92	118	20	800	100	20	824.0	135(62)
767-1636	SEL.UVV2.142R	¥ 3,741	オープン	黒	9×550×1.93	160	20	800	100	15	1027.2	116(41)
767-1644	SEL.UVV2.143R	¥ 5,200	オープン	黒	9×780×2.04	235	20	800	100	10	1571.4	81(108)
767-1661	SEL.UVV2.154R	¥ 6,257	オープン	黒	9×920×2.05	280	40	800	100	10	1800.1	204(232)
767-1679	SEL.UVV2.155R	¥ 9,389	オープン	黒	9×1220×2.19	375	40	800	100	10	2498.5	9(40)
767-1687	SEL.UVV2.156R	¥ 10,824	オープン	黒	9×1330×2.22	409	40	800	100	5	2726.1	8(200)
767-2012	SEL.UVV2.450R	¥ 1,583	オープン	黒	12.5×250×1.98	62	10	1200	50	20	770.7	85(237)
767-2021	SEL.UVV2.451R	¥ 2,321	オープン	黒	12.5×500×1.98	140	10	1200	50	20	1376.5	69(15)
767-2039	SEL.UVV2.452R	¥ 3,296	オープン	黒	12.5×750×1.86	222	40	1200	50	20	1863.7	813(63)
767-2047	SEL.UVV2.453R	¥ 4,340	オープン	黒	12.5×1000×1.87	300	40	1200	50	10	2450.1	60(147)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/

スリーエム




3M™ Cable Tie

3M™ ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)



カードホルダ
銘板

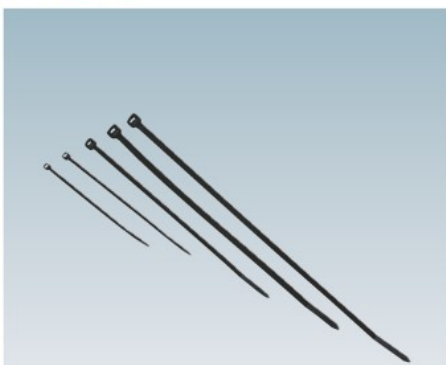

NBOシリーズ

特長 ●結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。
 ●優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
 用途 ●屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
 仕様 ●屋外用
 ●使用温度範囲:-20~85℃
 ●UL規格品(NBO-80MM~NBO-300MM)
 材質 ●耐候性ナイロン66
 製造国 ●中国



使用例

発注単位1袋

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン株[273497]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー取 寄せ価格 (1袋)	色	幅×長さ×厚さ (mm)	最大結束径 (mm)	引張強度 (N)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
370-0658	NBO-80MM	¥ 124	オープン	黒	2.4× 80×0.90	15	80	100	1	20	2658(339)
370-0542	NBO-100MM	¥ 153	オープン	黒	2.5× 100×1.05	22	80	100	1	29	7572(115)
370-0577	NBO-150MM	¥ 339	オープン	黒	3.6× 150×1.20	33	178	100	1	81	7956(115)
370-0585	NBO-200MM	¥ 563	オープン	黒	4.8× 200×1.30	50	220	100	1	146	11917(134)
370-0593	NBO-250MM	¥ 969	オープン	黒	4.8× 250×1.30	60	220	100	1	182	3553(82)
370-0607	NBO-300MM	¥ 1,419	オープン	黒	4.8× 300×1.30	76	220	100	1	211	3764(88)
370-0615	NBO-370MM	¥ 2,830	オープン	黒	7.6× 370×1.60	102	530	100	1	524	706(85)
370-0623	NBO-430MM	¥ 6,466	オープン	黒	9.0× 430×1.80	110	778	100	1	776	226(124)
370-0631	NBO-530MM	¥ 11,044	オープン	黒	9.0× 530×1.80	140	778	100	1	938	239(87)
370-0640	NBO-780MM	¥ 1,613	オープン	黒	9.0× 780×1.80	228	778	10	1	143	227(149)
370-0666	NBO-830MM	¥ 1,706	オープン	黒	9.0× 830×1.80	239	778	10	1	165	151(127)
370-0551	NBO-1020MM	¥ 2,626	オープン	黒	9.0× 1020×1.80	295	778	10	1	187	45(46)
370-0569	NBO-1220MM	¥ 3,066	オープン	黒	9.0× 1220×1.80	365	778	10	1	210	158(66)

☎商品のお問い合わせ:0570-012-321 http://www.mmm.co.jp/electro/index.html/