

研削研磨用品

研削砥石
ディスクペーパー
サンダー用ペーパー
不織布ディスク

フェルトディスク

ダイヤモンドホイール

グラインダー用研磨材

ドレッサー

フラップ軸付ホイール

ナイロン軸付ホイール

フェルト軸付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンドバー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンドヤスリ

砥石

みがき剤

シート研磨材



ベルト研磨材



トライザクト™ 安定した研磨力を持続する!

ピラミッドクロスベルトは、ピラミッド形状からなる3次元構造のなかに研磨粒子が封入されている構造をしています。

使用するに従い、ピラミッド形状が崩れていき、新しい研磨粒子が常に働きます。ピラミッド形状がなくなるまで使用可能です。

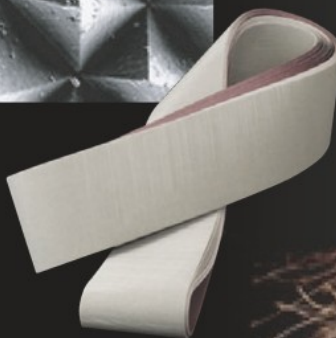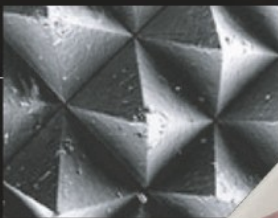

スリーエム



3M™305EA Trizact™ Belt

3M™“305EA トライザクト™ ベルト”

- 特長**
- パフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。
 - 油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。
 - 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
- 用途**
- アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
 - 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
- 材質**
- 砥材:ホワイトアラシタム(WA)
- 製造国**
- アメリカ



305E シリーズ

発注単位10本

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン株式会社 [273401]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	粒度(#)	幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
295-9828	305E 5 100X915 FL	¥1,708	¥1,892	10	3000	100×915	100	120(200)
295-9852	305E 3 100X915 FL	¥1,708	¥1,892	10	4000	100×915	100	40(1100)
★295-9810	305E 5 50X2100 FL	¥2,020	¥2,020	10	3000	50×2100	65	0(-)
★295-9844	305E 3 50X2100 FL	¥2,020	¥2,020	10	4000	50×2100	65	0(-)
★295-9801	305E 5 50X3350 FL	¥2,755	¥3,051	10	3000	50×3350	140	0(-)
★295-9836	305E 3 50X3350 FL	¥3,060	¥3,060	10	4000	50×3350	140	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-211 <http://www.mmm.co.jp/asd/>

スリーエム



3M™217EA Trizact™ Belt

3M™“217EA トライザクト™ ベルト”

- 特長**
- 安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
 - 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
- 用途**
- アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
 - タービンブレード研磨。
 - 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
 - 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
 - ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
- 材質**
- 砥材:アラシタム砥粒(A)
- 製造国**
- アメリカ



217E シリーズ

スリーエム



Scotch-Brite™ Durable Flex Portable Belt

スコッチ・ブライト™“高耐久不織布ベルトSB-DF”

- 特長**
- 不織布なので当たりが柔らかく、楽に作業できます。
 - オープン構造で目づまりしにくく、切れ味が長く続きます。
 - スプリング効果により下地を傷付けず、きれいな仕上げが可能になります。
- 用途**
- 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ材のバリ取り、塗装剥がし、仕上げ。
- 材質**
- 砥材:酸化アルミニウム
- 製造国**
- アメリカ



SB AC10

発注単位10本

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン株式会社 [273401]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	粒度(#)	幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
295-9615	217E 100 100X915FL	¥1,301	¥1,442	10	180	100×915	80	160(134)
295-9640	217E 80 100X915 FL	¥1,301	¥1,442	10	220	100×915	80	100(-)
295-9674	217E 65 100X915 FL	¥1,301	¥1,442	10	240	100×915	80	330(275)
295-9704	217E 45 100X915 FL	¥1,301	¥1,442	10	320	100×915	80	690(329)
295-9739	217E 30 100X915 FL	¥1,301	¥1,442	10	400	100×915	80	660(127)
295-9763	217E 16 100X915 FL	¥1,301	¥1,442	10	600	100×915	95	350(292)
295-9798	217E 6 100X915 FL	¥1,301	¥1,442	10	1000	100×915	80	360(134)
★295-9607	217E 100 50X2100FL	¥1,390	¥1,540	10	180	50×2100	90	10(-)
★295-9631	217E 80 50X2100 FL	¥1,538	¥1,540	10	220	50×2100	80	0(-)
★295-9666	217E 65 50X2100 FL	¥1,390	¥1,540	10	240	50×2100	80	0(-)
★295-9691	217E 45 50X2100 FL	¥1,550	¥1,550	10	320	50×2100	80	0(-)
★295-9721	217E 30 50X2100 FL	¥1,390	¥1,540	10	400	50×2100	65	10(-)
★295-9755	217E 16 50X2100 FL	¥1,538	¥1,540	10	600	50×2100	70	0(-)
★295-9780	217E 6 50X2100 FL	¥1,538	¥1,540	10	1000	50×2100	65	20(1100)
★295-9593	217E 100 50X3350FL	¥2,091	¥2,315	10	180	50×3350	140	30(-)
★295-9623	217E 80 50X3350 FL	¥2,330	¥2,330	10	220	50×3350	120	0(-)
★295-9658	217E 65 50X3350 FL	¥2,091	¥2,315	10	240	50×3350	120	10(-)
★295-9682	217E 45 50X3350 FL	¥2,306	¥2,315	10	320	50×3350	115	10(-)
★295-9712	217E 30 50X3350 FL	¥2,091	¥2,315	10	400	50×3350	110	10(-)
★295-9747	217E 16 50X3350 FL	¥2,091	¥2,315	10	600	50×3350	100	10(-)
★295-9771	217E 6 50X3350 FL	¥2,091	¥2,315	10	1000	50×3350	135	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-211 <http://www.mmm.co.jp/asd/>

20本単位

(価格改定日 19.08) スリーエム ジャパン株式会社 [273401]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	粒度(#)	色	幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
776-1091	SB AC10	¥368	¥440	20	120	こげ茶	10×330	5	1400(153)
776-1139	SB AM10	¥368	¥440	20	180	赤茶	10×330	5	740(1109)
776-1112	SB AF10	¥368	¥440	20	240	緑	10×330	5	2700(100)

10本単位

(価格改定日 19.08)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	粒度(#)	色	幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
776-1104	SB AC20	¥825	¥990	10	120	こげ茶	20×520	5	190(380)
776-1147	SB AM20	¥825	¥990	10	180	赤茶	20×520	5	60(300)
776-1121	SB AF20	¥825	¥990	10	240	緑	20×520	5	70(78)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-211 <http://www.mmm.co.jp/asd/>