


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スリーエム Tape for Bundling & Temporary Holding
3M RoHS
仮固定用テープ

同商品群 26 アイテム
 在庫数

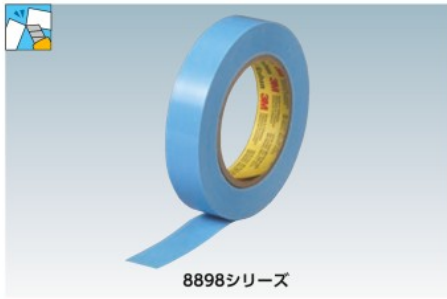

8898シリーズ

特長 ●補強繊維を使用していないのに、高い引張強度を持っています。
 ●再はく離性に優れます。
用途 ●管材・鋼材・重量物の結束、家電、OA機器の部品仮固定に。
仕様 ●粘着力:7.1N/10mm ●引張強度:280N/10mm
材質 ●基材:特殊ポリプロピレン
 ●粘着剤:ゴム系
製造国 ●カナダ



使用例

発注単位1巻


(価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン(株)[273426]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
219-2632	8898 18X55	¥449	オープン	青	18×55	0.11	48	240	5650(114)
219-2641	8898 24X55	¥601	オープン	青	24×55	0.11	36	320	4324(140)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

スリーエム Acetate Tape
3M RoHS
アセテートクロステープ

同商品群 26 アイテム
 在庫数

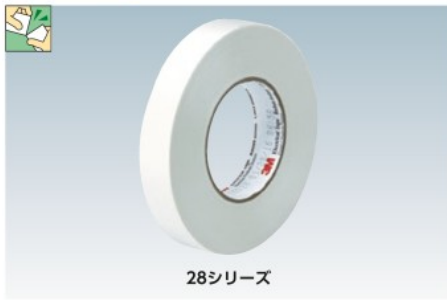

28シリーズ

特長 ●なじみの良い絶縁テープです。●樹脂やワニスの吸収性に優れています。
用途 ●コイル・ワイヤー・ハーネスの結束や凹凸面の貼り込み。
仕様 ●粘着力:6.6N/10mm ●引張強度:87N/10mm ●絶縁破壊電圧:2500V ●UL温度定格:105℃
材質 ●基材:アセテートクロス ●粘着剤:ゴム系 製造国 ●アメリカ

発注単位1巻

スリーエム ジャパン(株)[604140]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
818-9698	28 6	¥1,550	オープン	白	6×66	0.20	50	38	84(999)
818-9699	28 9	¥2,300	オープン	白	9×66	0.20	32	57	1(34)
818-9700	28 12	¥3,070	オープン	白	12×66	0.20	25	76	10(77)
818-9701	28 19	¥4,860	オープン	白	19×66	0.20	16	120	1(50)
818-9702	28 25	¥6,360	オープン	白	25×66	0.20	12	158	1(8)
818-9703	28 50	¥13,500	オープン	白	50×66	0.20	6	315	2(200)

☎商品のお問い合わせ:0570-012-321 <http://www.mmm.co.jp/electro/index.html>

tesa RoHS
仮固定用ストラッピングテープ

同商品群 23 アイテム
 在庫数



64260-19-50

特長 ●しなやかなPET基材で曲面部にもよくなじむテープです。
 ●のり残りしにくく、あらゆる素材へ適応します。
 ●色持ちが良く、製品の意匠性を損ねません。
用途 ●OA機器の輸送時のパーツ固定に。●銘板保護に。
仕様 ●粘着力:3.5N/10mm ●引張強度:80N/10mm
材質 ●基材:PET ●粘着剤:ゴム系
製造国 ●イタリア



使用例

発注単位1巻

テサテープ(株)[600187]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
250-5571	64260-19-50	¥529	オープン	青	19×50	0.06	96	110	-
250-5569	64260-25-50	¥693	オープン	青	25×50	0.06	72	125	-
250-5570	64260-50-50	¥1,386	オープン	青	50×50	0.06	36	250	-

☎商品のお問い合わせ:0120-375-101 <http://www.tesa.jp/>

tesa RoHS
フィラメントテープ

同商品群 23 アイテム
 在庫数



53315-50-50

特長 ●ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。●保持力に優れ、テープ浮きもしません。
 ●耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途 ●家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。●鋼管や樹脂パイプなどの結束用。
 ●コイルの端部仮固定。
仕様 ●粘着力:7.0N/10mm ●引張強度:380N/10mm
材質 ●基材:ポリエステル ●粘着剤:合成ゴム
製造国 ●中国

発注単位1巻

テサテープ(株)[600187]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
149-7890	53315-19-50	¥879	オープン	白	19×50	0.14	48	250	37(370)
149-7891	53315-25-50	¥1,143	オープン	白	25×50	0.14	40	300	128(279)
149-7892	53315-50-50	¥2,286	オープン	白	50×50	0.14	20	620	157(146)

☎商品のお問い合わせ:0120-375-101 <http://www.tesa.jp/>

tesa RoHS
フィラメントテープ

同商品群 23 アイテム
 在庫数



53398-50-50

特長 ●ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。●保持力に優れ、テープ浮きもしません。
 ●耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途 ●家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。
 ●鋼管や樹脂パイプなどの結束用。
 ●コイルの端部仮固定。
仕様 ●粘着力:6N/10mm ●引張強度:800N/10mm
材質 ●基材:ポリエステル ●粘着剤:合成ゴム 製造国 ●中国



使用例

発注単位1巻

テサテープ(株)[600187]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
149-7893	53398-19-50	¥1,229	オープン	白	19×50	0.195	48	270	37(999)
149-7894	53398-25-50	¥1,643	オープン	白	25×50	0.195	40	320	13(260)
149-7895	53398-50-50	¥3,286	オープン	白	50×50	0.195	20	640	19(317)

☎商品のお問い合わせ:0120-375-101 <http://www.tesa.jp/>