

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

## スリーエム Crepe Masking Tape 201+ 3M **クレープマスキングテープ "201+"**

New RoHS

同商品群  
在庫数 142アイテム



201+シリーズ

**特長** ●汎用紙基材マスキングテープになります。  
**用途** ●中軽量物結束、仮固定、汎用マスキングに。  
**仕様** ●粘着力:2.7N/10mm ●引張強度:33.3N/10mm ●連続使用温度:100℃(30分)  
**材質** ●基材:クレープ紙  
 ●粘着剤:ゴム系  
**製造国** ●カナダ

発注単位1巻

スリーエム ジャパン(株)[117007]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
247-0662	201 24X55 1P	¥ 847	オープン	クリーム	24×55	0.11	36	145	-
247-0663	201 48X55 1P	¥1,173	オープン	クリーム	48×55	0.11	24	290	-
247-0664	201 72X55 1P	¥1,563	オープン	クリーム	72×55	0.11	12	435	-

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

## スリーエム Scotch® Flat Backing Paper Masking Tape 244 3M **スコッチ® 平面紙マスキングテープ "244"**

New RoHS

同商品群  
在庫数 142アイテム



244シリーズ

**特長** ●平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。  
 ●150℃、30分程度の環境下でも糊のこりにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。  
**用途** ●各種工業製品塗装マスキング用。●車両用塗装マスキング用。●建築内装マスキング用。  
**仕様** ●粘着力:1.06N/10mm ●引張強度:28.6N/10mm ●連続使用温度:150℃(30分)  
**材質** ●基材:平面紙 ●粘着剤:アクリル系  
**製造国** ●日本

発注単位1パック

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン(株)[273426]


発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
250-1792	244 6X18P	¥740	オープン	黄	6×18	0.08	20	10	205	-
108-6701	244 9X18P	¥601	オープン	黄	9×18	0.08	12	10	184	-
250-1789	244 12X18P	¥668	オープン	黄	12×18	0.08	10	10	250	-
250-1794	244 15X18P	¥650	オープン	黄	15×18	0.08	8	10	200	-
250-1788	244 18X18P	¥700	オープン	黄	18×18	0.08	7	10	210	-
250-1793	244 24X18P	¥668	オープン	黄	24×18	0.08	5	10	200	-
250-1790	244 30X18P	¥668	オープン	黄	30×18	0.08	4	10	200	-
250-1787	244 40X18P	¥740	オープン	黄	40×18	0.08	3	10	200	-
250-1791	244 50X18P	¥549	オープン	黄	50×18	0.08	2	10	173	-

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

## スリーエム Scotch® Flat Backing Paper Masking Tape 244 3M **スコッチ® 平面紙マスキングテープ"244" (3インチ紙管)**

New RoHS

同商品群  
在庫数 142アイテム

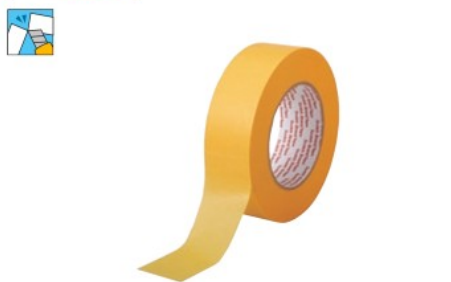

244 38X100 1P  
(3インチ紙管)

**特長** ●平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。●3インチ紙管タイプです。  
**用途** ●各種工業製品塗装マスキング用。●車両用塗装マスキング用。●建築内装マスキング用。●保護用途用。  
**仕様** ●粘着力:1.06N/10mm ●引張強度:28.6N/10mm ●連続使用温度:150℃(30分)  
**材質** ●基材:平面紙 ●粘着剤:アクリル系  
**製造国** ●日本

発注単位1巻

スリーエム ジャパン(株)[117007]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
255-9281	244 6X100 1P	¥ 741	オープン	黄	6×100	0.08	160	50	-
255-9283	244 9X100 1P	¥ 867	オープン	黄	9×100	0.08	120	75	-
255-9285	244 12X100 1P	¥ 996	オープン	黄	12×100	0.08	80	100	-
255-9282	244 15X100 1P	¥1,123	オープン	黄	15×100	0.08	72	130	-
255-9288	244 19X100 1P	¥1,291	オープン	黄	19×100	0.08	60	160	-
255-9289	244 25X100 1P	¥1,551	オープン	黄	25×100	0.08	40	220	-
255-9287	244 30X100 1P	¥1,753	オープン	黄	30×100	0.08	40	255	-
255-9286	244 38X100 1P	¥2,113	オープン	黄	38×100	0.08	24	330	-
255-9284	244 50X100 1P	¥2,614	オープン	黄	50×100	0.08	20	440	-

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

## 日東電工 Polyester Adhesive Tape Nitto **ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)**

同商品群  
在庫数 42アイテム



336-19B

**特長** ●ポリエステル基材(2種類の厚み)とシリコン糊を組み合わせた粉体塗装用マスキングテープです。  
**用途** ●工作機械の連結部分のアース取りなどに。  
**仕様** ●粘着力:5.7 N/18mm  
 ●引張強度:104 N/18mm  
 ●連続使用温度:220℃(30分)  
**材質** ●基材:ポリエステル  
 ●粘着剤:シリコン系  
**製造国** ●日本

発注単位1巻


日東電工(株)[720101]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-1255	336-15B	¥1,500	オープン	青	15×33	0.06	60	52.6	28(88)
114-1256	336-19B	¥1,900	オープン	青	19×33	0.06	52	66.5	52(104)
114-1257	336-25B	¥2,500	オープン	青	25×33	0.06	40	87.5	128(149)

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 <http://www.nitto-lmaterials.com/>

## 日東電工 Vinyl Masking Tape Nitto **ビニルマスキングテープ(工業塗装用)**

同商品群  
在庫数 42アイテム

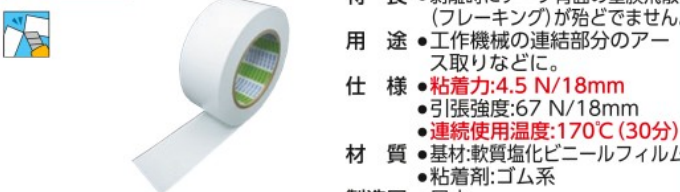

V250-50

**特長** ●剥離時にテープ背面の塗膜飛散(フレーキング)が殆どありません。  
**用途** ●工作機械の連結部分のアース取りなどに。  
**仕様** ●粘着力:4.5 N/18mm  
 ●引張強度:67 N/18mm  
 ●連続使用温度:170℃(30分)  
**材質** ●基材:軟質塩化ビニールフィルム  
 ●粘着剤:ゴム系  
**製造国** ●日本

発注単位1巻

日東電工(株)[720101]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-1268	V250-15	¥1,200	オープン	白	15×50	0.13	80	140.0	50(32)
114-1269	V250-19	¥1,525	オープン	白	19×50	0.13	80	176.7	112(105)
114-1270	V250-25	¥2,000	オープン	白	25×50	0.13	64	232.5	80(79)
114-1271	V250-30	¥2,388	オープン	白	30×50	0.13	48	279.0	97(747)
114-1272	V250-50	¥3,975	オープン	白	50×50	0.13	32	450.0	97(221)

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 <http://www.nitto-lmaterials.com/>