

トラスコ



Masking Tape for Plating

メッキ用マスキングテープ

同商品群
在庫数 61 アイテム

TMMT-1966-A

特長 ●耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。

用途 ●PCB メッキマスキング用。

仕様 ●絶縁抵抗:1.0×10³
●耐電圧:4000V ●耐熱温度:140℃ (3Hr)
●伸縮率:75% ●切断にはカッターが必要材質 ●基材:ポリエステル ●粘着剤:シリコン系 ●芯:ポリプロピレン
製造国 ●韓国

品番	粘着力(N/25mm)
TMMT-1966-A	6.9
TMMT-1966-B	7.9

トラスコ中山株式会社[534075]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-8031	TMMT-1966-A	¥1,650	¥2,200	緑	19×66	0.061	15	125	54(146)
836-8032	TMMT-1966-B	¥2,625	¥3,500	緑	19×66	0.084	10	147	54(37)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

スリーエム



Masking Tape for Gold Plating

メッキ用マスキングテープ

同商品群
在庫数 197 アイテム

851Aシリーズ

特長 ●シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ●ポリエステルフィルムを
使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。

用途 ●プリント基板のメッキマスキング専用。

仕様 ●粘着力:3.49N/10mm ●引張強度:35N/10mm

●連続使用温度:100℃(1時間)でのり残りなし

材質 ●基材:ポリエステルフィルム ●粘着剤:特殊配合粘着剤 製造国 ●日本



(価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン株式会社[273426]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
218-7167	851A 19X66	¥4,385	オープン	緑	19×66	0.11	60	170	868(85)
218-7175	851A 25X66	¥5,755	オープン	緑	25×66	0.11	48	220	377(71)
325-1233	851A 38X66	¥8,679	オープン	緑	38×66	0.11	28	340	87(56)
325-1241	851A 50X66	¥11,424	オープン	緑	50×66	0.11	24	440	468(80)

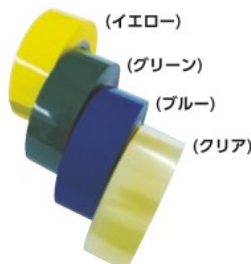
☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

TERAOKA



Polyester Film Adhesive Tape No.631S

ポリエステルフィルム粘着テープ“No.631S”

同商品群
在庫数 10 アイテム

631Sシリーズ

特長 ●粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。 ●絶縁性に優れています。

用途 ●トランスの内層・外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。

仕様 ●粘着力:4.9N/10mm ●引張強度:38.24N/10mm ●UL温度定格130℃

材質 ●基材:ポリエステルフィルム ●粘着剤:アクリル系

製造国 ●日本



発注単位1巻

株式会社寺岡製作所[684510]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
430-6597	631S B #25 19X30	¥204	オープン	ブルー	19×30	0.05	100	44.5	267(62)
430-6601	631S GR #25 19X30	¥204	オープン	グリーン	19×30	0.05	100	44.5	211(128)
430-6619	631S CL #25 19X30	¥204	オープン	クリア	19×30	0.05	100	44.5	6754(133)
430-6627	631S Y #25 19X30	¥204	オープン	イエロー	19×30	0.05	100	44.5	20150(608)

☎商品のお問い合わせ:03-3779-9211 <http://www.teraokatape.co.jp/>

スリーエム



Polyester film with Rubber adhesive tape No.74

ポリエステル電気絶縁テープ“74”

同商品群
在庫数 197 アイテム

74 25X66

特長 ●非常に薄い絶縁テープです。 ●熱硬化することで強固に接着が可能です。

用途 ●狭いスペースの絶縁に。

仕様 ●粘着力:2.2N/10mm ●引張強度:21N/10mm ●耐熱区分130℃

材質 ●基材:ポリエステルフィルム ●粘着剤:ゴム系 製造国 ●メキシコ



発注単位1巻

スリーエム ジャパン株式会社[604140]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
479-9526	74 6X66	¥2,450	オープン	黄	6×66	0.02	50	20	33(165)
479-9534	74 9X66	¥3,530	オープン	黄	9×66	0.02	32	30	23(115)
479-9500	74 12X66	¥4,600	オープン	黄	12×66	0.02	25	40	28(91)
790-1852	74 19X66	¥6,800	オープン	黄	19×66	0.02	16	64	8(134)
479-9518	74 25X66	¥9,300	オープン	黄	25×66	0.02	12	85	22(110)
790-1861	74 50X66	¥17,800	オープン	黄	50×66	0.02	6	167	2(200)

☎商品のお問い合わせ:0570-012-321 <http://www.mmm.co.jp/electrical/material/index.html>厳選プロツール
コレクションICHIOSHI AWARD
REVIVALTRUSCO 日本モノづくりを応援する
PRO TOOL MAGAZINE
イオン2020

トラスコ中山株式会社

TRUSCO ゴアテックス®高視認制電レインスーツ

「高視認」+「制電」のプロ仕様レインスーツ

高視認性安全規格JIS T8127
と静電気帯電防止作業服JIS
T8118の二つのJIS規格を取得し、
作業者の安全を守ります。メ
ットインフードでヘルメット装着
時にも視界と音を妨げません。メットイン
フードを標準装備

品番 GXHW-LY

発注コード 161-1789

オレンジブック 6-813

メーカー希望小売価格

価格

2022 をご参照ください

税抜 ¥33,000 (1着)

税抜 ¥24,750 (1着)