

TRX トラス小ねじ




0000T003

鉄

0002T003

ステンレス

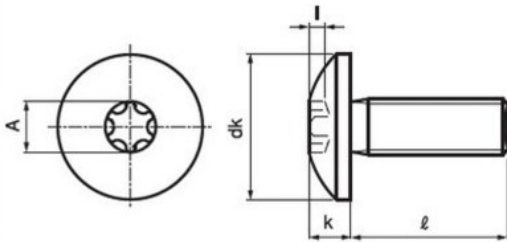

ねじの呼び (d)	ピッチ P	ドライブサイズ	dk		k		A	l
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
M3	0.5	T10	6.9	0	1.9	±0.15	2.82	0.85
M4	0.7	T20	9.4	-0.5	2.5		3.94	1.20
M5	0.8	T25	11.8	0 -0.6	3.1		4.52	1.40
M6	1.0	T30	14	0 -0.7	3.7	±0.2	5.61	1.65

M3.0										
長さ	入り数	鉄								
		生地	コクロ	クロノット	三価ホワイト	三価ブラック	ワゲル	クローム	亜鉛黒	メッキ付
6	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M4.0											
長さ	入り数	鉄									ステンレス
		生地	コクロ	クロノット	三価ホワイト	三価ブラック	ワゲル	クローム	亜鉛黒	メッキ付	
8	1000×24										●
8	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1000×18										●
12	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×18										●
15	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	500×24										●
16	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	500×10										●
20	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×18										●
30	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	500×10										●

M5.0										
長さ	入り数	鉄								
		生地	コクロ	クロノット	三価ホワイト	三価ブラック	ワゲル	クローム	亜鉛黒	メッキ付
10	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M6.0										
長さ	入り数	鉄								
		生地	コクロ	クロノット	三価ホワイト	三価ブラック	ワゲル	クローム	亜鉛黒	メッキ付
10	400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	300×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M8.0										
長さ	入り数	鉄								
		生地	コクロ	クロノット	三価ホワイト	三価ブラック	ワゲル	クローム	亜鉛黒	メッキ付
16	150×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	150×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⊕ ナベ小ねじ (脱落防止ビス)




0000J050

鉄

0002J050

ステンレス

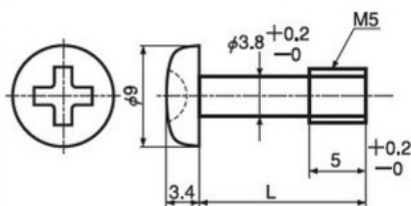

M5.0					
長さ	入り数	鉄			ステンレス
		コクロ	三価ホワイト	三価ブラック	生地
15	800×14	●	●	●	●
20	600×14	●	●	●	●
25	500×14	●	●	●	●