


鉄 ⊕ ナベ l=3(薄板用)(SW+ISO W組込)



1000U013

鉄

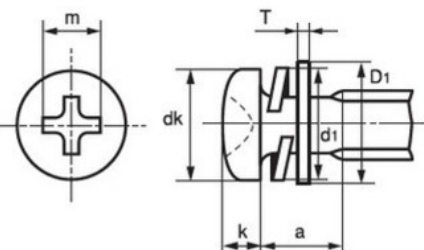

ねじの呼び (d)	小ねじ本体				平座金 外径×厚み (D1×T)	ばね座金 外径 d1(最大)	座面から 完全ネジ 部までの 最大値(a)
	頭径 (dk)	頭高 (k)	十字穴				
			十字穴 番号	翼長さm (参考)			
M3	5.5 0 -0.5	2±0.15	2	3.6	7×0.5	5.5	1.8
M4	7 0 -0.5	2.6±0.15	2	4.2	9×0.8	7	2.7
M5	9 0 -0.6	3.3±0.15	2	4.9	10×1.0	8.5	3.5
M6	10.5 0 -0.7	3.9±0.2	3	6.3	12.5×1.6	11.5	5.0

M3.0

長さ	入り数	生地	コフロ	クロメイト	三徳ホブ	三徳ホブ	ニッケル	亜鉛黒	ステンレス	ステンレス	ステンレス
6	1600×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1600×20				●						●
10	1500×20				●						●

M4.0

長さ	入り数	コフロ	クロメイト	三徳ホブ	三徳ホブ	ニッケル	亜鉛黒	ステンレス	ステンレス	ステンレス
8	1200×14					●				
10	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M5.0

長さ	入り数	コフロ	クロメイト	三徳ホブ	三徳ホブ	ニッケル	亜鉛黒	ステンレス	ステンレス	ステンレス
8	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	500×14			●						
16	450×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M6.0


長さ	入り数	三徳ホブ	クロメイト
10	400×14	●	●
12	350×14	●	●
14	300×14	●	●
16	300×14	●	●
18	300×14	●	●
20	250×14	●	●

鉄 ⊕ ナベ l=4(薄板用) (SW+ISO小形W組込)



1000U014

鉄

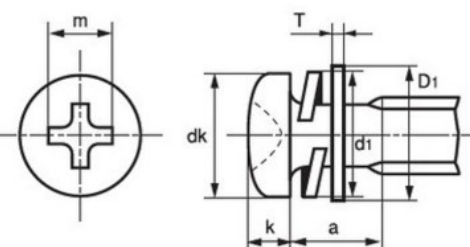

ねじの呼び (d)	小ねじ本体				平座金 外径×厚み (D1×T)	ばね座金 外径 d1(最大)	座面から 完全ネジ 部までの 最大値(a)
	頭径 (dk)	頭高 (k)	十字穴				
			十字穴 番号	翼長さm (参考)			
M4	7 0 -0.5	2.6±0.15	2	4.2	8×0.8	7	2.7

M4.0

長さ	入り数	コフロ	クロメイト	三徳ホブ	三徳ホブ	ニッケル	亜鉛黒	ステンレス	ステンレス	ステンレス
8	1300×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	800×14			●						●
20	700×14	●								●