

ピタック ⊕ ナベ P=2(薄板用・SW組込)



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト・
ハイエックねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップホロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット


樹脂製品

アンカーボルト

アンカーボルト

1000P002

鉄

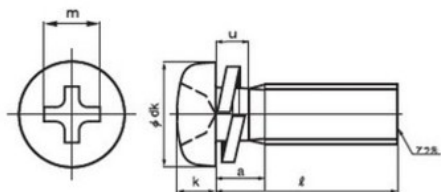

ねじの呼び	小ねじ本体				ばね座金	a	u
	dk	k	十字穴 番号	m (参考)			
M3	5.5 0 -0.5	2±0.15	2	3.6	5.5	2.0	1.30
M3.5	6 0 -0.5	2.3±0.15	2	3.9	6.2	2.3	1.60
M4	7 0 -0.5	2.6±0.15	2	4.2	7	2.8	1.80
M5	9 0 -0.6	3.3±0.15	2	4.9	8.5	3.5	2.70
M6	10.5 0 -0.7	3.9±0.2	3	6.3	11.5	4.2	3.10

M3.0				
長さ	入り数	鉄		
		コテロ	クロメイト	ニッケル
6	5000×8	●	●	●
7	4000×8	●	●	●
8	4000×8	●	●	●
10	3000×8	●	●	●
12	3000×8	●	●	●
16	2500×8	●	●	●
18	2000×8	●	●	●
20	2000×8	●	●	●
25	1500×8	●	●	●

M3.5				
長さ	入り数	鉄		
		コテロ	クロメイト	ニッケル
6	4000×8	●	●	●
8	3000×8	●	●	●
10	2500×8	●	●	●

M4.0				
長さ	入り数	鉄		
		コテロ	クロメイト	ニッケル
6	2500×8	●	●	●
8	2000×8	●	●	●
10	2000×8	●	●	●
12	2000×8	●	●	●
16	1200×8	●	●	●
20	1000×8	●	●	●
25	800×8	●	●	●

M5.0				
長さ	入り数	鉄		
		コテロ	クロメイト	ニッケル
8	1000×8	●	●	●
10	1000×8	●	●	●
12	1000×8	●	●	●
14	800×8	●	●	●
16	600×8	●	●	●
18	700×8	●	●	●
20	600×8	●	●	●
25	500×8	●	●	●
30	500×8	●	●	●

M6.0				
長さ	入り数	鉄		
		コテロ	クロメイト	ニッケル
10	600×8	●	●	●
12	600×8	●	●	●
14	500×8	●	●	●
15	500×8	●	●	●
16	500×8	●	●	●
18	400×8	●	●	●
20	400×8	●	●	●
25	400×8	●	●	●