

⊕ トラス P=3 (SW+JIS W組込)




10000303

鉄

10020303

ステンレス

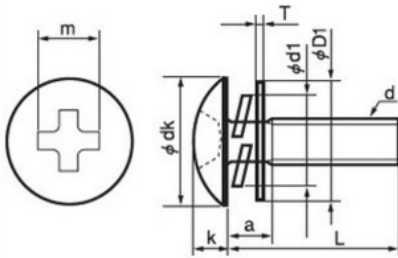

ねじの呼び (d)	小ねじ本体				平座金 外径(D1)× 厚み(T)	ばね座金 外径d1 (最大)	座面から 完全ネジ部 までの最大値a
	頭径 (dk)	頭高 (k)	十字穴				
			十字穴番号	貫長さm(参考)			
M3	6.9 ⁰ _{-0.5}	1.9±0.15	1	2.9	8×0.5	5.5	3.0
M4	9.4 ⁰ _{-0.5}	2.5±0.15	2	4.3	10×0.8	7	4.4
M5	11.8 ⁰ _{-0.6}	3.1±0.15		5.0	12×0.8	8.5	5.2
M6	14 ⁰ _{-0.7}	3.7±0.2	3	6.3	13×1.0	11.5	6.3

M4.0										
長さ	入り数	鉄							ステンレス	
		生地	ユアロ	クロメート	三価ホフ	三価フ	ニッケル	クロム		
6	1000×14									
8	500×24									●
8	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	500×24									●
10	800×14		●	●	●	●	●	●		
12	500×24									●
12	700×14		●							
15	500×18									●
30	200×24									●

M5.0				
長さ	入り数	鉄	ステンレス	
10	500×18		●	
12	200×24		●	
14	200×24		●	
15	200×24		●	
15	400×14	●		
16	200×24		●	
20	200×24		●	

M6.0										
長さ	入り数	鉄							ステンレス	
		ユアロ	クロメート	三価ホフ	三価フ	ニッケル	クロム	生地		
10	500×10									
12	200×24									●
16	200×18									●
16	250×14		●	●	●	●	●			
20	200×14	●	●							●
20	200×18									●
30	250×10	●								