

鋼 7マーク六角アップセット SP=3(SPAK+JIS W組込)



100070S3

鉄

M6.0


| 長さ | 入り数 | 三価ホワット |
|----|--------|--------|
| 12 | 350×14 | ● |
| 16 | 300×14 | ● |
| 20 | 250×14 | ● |

鋼 7マーク小形六角アップセット P=2(SW組込)



10007502

鉄

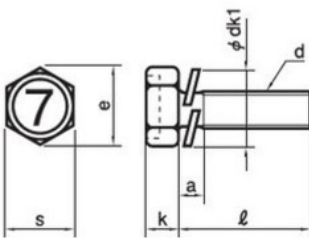

| ねじの呼び (d) | K | | S | | ばね座金 dK1 (最大) | a (最大) |
|-----------|------|-------|------|-------------|---------------|--------|
| | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | | |
| M8 | 5.5 | ±0.15 | 12 | +0 -0.25 | 14.5 | 6.7 |


| M8.0 | | | | | | |
|------|-------|------|-------|--------|-------|-----|
| 長さ | 入り数 | コアラロ | クロメイト | 三価ホワット | 三価ラック | 亜鉛黒 |
| 16 | 300×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 280×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 250×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | 200×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | 150×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45 | 150×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 130×8 | ● | ● | ● | ● | ● |

鋼 7マーク小形六角アップセット P=3(SW+JIS W組込)



10007503

鉄

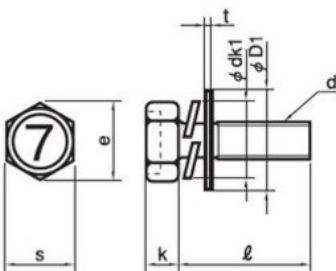

| ねじの呼び (d) | K | | S | | 平座金 D1Xt | ばね座金 dK1 (最大) | a (最大) |
|-----------|------|-------|------|-------------|----------|---------------|--------|
| | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | | | |
| M8 | 5.5 | ±0.15 | 12 | +0 -0.25 | 18X1.6 | 14.5 | 8.4 |

| M8.0 | | | | | | |
|------|-------|------|-------|--------|-------|-----|
| 長さ | 入り数 | コアラロ | クロメイト | 三価ホワット | 三価ラック | 亜鉛黒 |
| 16 | 240×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 200×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 180×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | 150×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | 150×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | 130×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45 | 120×8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 100×8 | ● | ● | ● | ● | ● |

小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タツピンねじ
タツタイト
ハイタクねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリュー
ボルト
キャップボルト
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト