


# 鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)



11000009

鉄

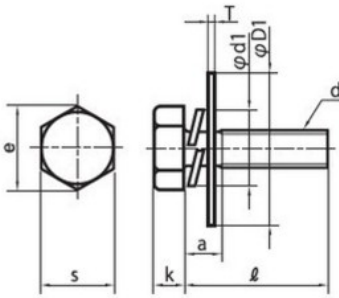

ねじの呼び(d)		M6	M8
頭高(K)	基準寸法	4	5.5
	許容値	±0.15	±0.15
六角二面幅(S)	基準寸法	10	13
	許容値	0	0
六角対角(e)(約)		11.5	15
dk(約)		9.8	12.6
平座全 外径(D1)×厚み(T)		16×1.6	22×1.6
ばね座全 外径d1(最大)		11.5	14.5

M6.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホウイット
15	350×10	●	●
20	300×10	●	●
25	250×10	●	●
40	150×10	●	●


M8.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホウイット
16	150×10	●	●
20	150×10	●	●
25	150×10	●	●

# ナンバープレート用ねじ 鉄 ⊕ ⊖ トリーマ P=1 (JIS W組込)



11000201

鉄

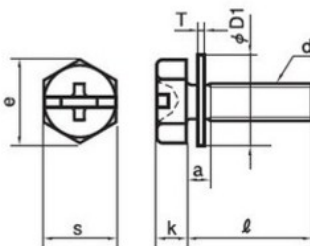

ねじの呼び(d)		M6
頭高(K)	基準寸法	4
	許容値	±0.15
六角二面幅(S)	基準寸法	10
	許容値	0
六角対角(e)		11.5
dk(約)		9.8
平座全 外径(D1)×厚み(T)		13×1.0
座面から完全ネジ部までの最大値a		3.1

M6.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホウイット
8	600×10	●	●
15	500×10	●	●
20	400×10	●	●

小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト  
ハイテクねじ

いたすら防止ねじ  
建材用スクリーン

ボルト

キャップボルト

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト