


鉄 六角トリーマ P=2 (SW組込) 永和鋌螺製



1100E002

鉄

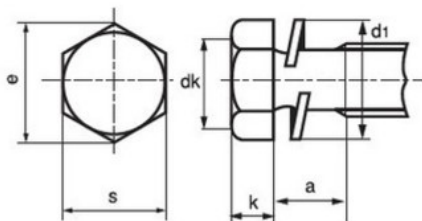

ねじの呼び (d)	k		s		e	dk (約)	ばね座金	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差			d1 (最大)	a
M4	2.8	±0.1	7	0 -0.2	7.74	6.8	7	3.5
M5	3.5	±0.15	8		8.87	7.8	8.5	4.3
M6	4		10		11.05	9.8	11.5	5.1
M8	5.5		13		14.38	12.6	14.5	6.7
M10	7	±0.2	17	0 -0.25	18.9	16.5	17.5	8.2
M12	8		19	0	21.1	18	20.5	9.8
M16	10		24	-0.35	27.7	23	26.5	13.2

M5.0				
長さ	入り数	ユフロ	クロメイト	三価ホウイット
10	800×10	●	●	●
12	800×10	●	●	●

M6.0				
長さ	入り数	ユフロ	クロメイト	三価ホウイット
10	500×10	●	●	●
12	500×10	●	●	●
14	400×10	●	●	●
15	400×10	●	●	●
16	400×10	●	●	●
18	400×10	●	●	●
20	400×10	●	●	●
22	300×10	●	●	●
25	300×10	●	●	●
30	250×10	●	●	●
35	250×10	●	●	●
40	250×10	●	●	●

M8.0				
長さ	入り数	ユフロ	クロメイト	三価ホウイット
10	200×10	●	●	●
12	200×10	●	●	●
14	200×10	●	●	●
15	200×10	●	●	●
16	200×10	●	●	●
18	180×10	●	●	●
20	180×10	●	●	●
22	150×10	●	●	●
25	150×10	●	●	●
30	150×10	●	●	●
35	120×10	●	●	●
40	120×10	●	●	●
45	100×10	●	●	●
50	100×10	●	●	●


M10.0				
長さ	入り数	ユフロ	クロメイト	三価ホウイット
15	100×10	●	●	●
16	100×10	●	●	●
20	100×10	●	●	●
25	100×10	●	●	●
30	80×10	●	●	●
35	80×10	●	●	●
40	80×10	●	●	●
45	70×10	●	●	●
50	60×10	●	●	●

鉄 六角トリーマ P=3 (SW+JIS W組込) 永和鋌螺製



1100E003

鉄

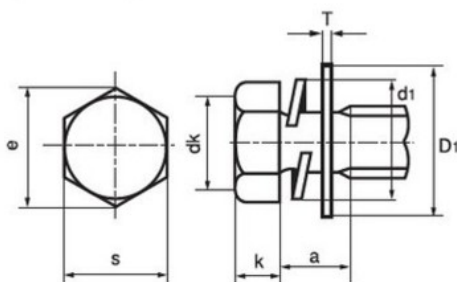

ねじの呼び (d)	k		s		e	dk (約)	平座金 D1×T	ばね座金 d1 (最大)	a
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差					
M4	2.8	±0.1	7	0 -0.2	7.74	6.8	10×0.8	7	4.4
M5	3.5	±0.15	8		8.87	7.8	12×0.8	8.5	5.4
M6	4		10		11.05	9.8	13×1	11.5	6.9
M8	5.5		13		14.38	12.6	18×1.6	14.5	8.4
M10	7	±0.2	17	0 -0.25	18.9	16.5	22×1.6	17.5	10.4
M12	8		19	0	21.1	18	26×2.3	20.5	12.5
M16	10		24	-0.35	27.7	23	32×2.6	26.5	16.5

M5.0				
長さ	入り数	ユフロ	クロメイト	三価ホウイット
10	800×10	●	●	●
12	800×10	●	●	●

M6.0				
長さ	入り数	ユフロ	クロメイト	三価ホウイット
10	500×10	●	●	●
12	500×10	●	●	●
14	400×10	●	●	●
15	400×10	●	●	●
16	400×10	●	●	●
18	400×10	●	●	●
20	400×10	●	●	●
22	300×10	●	●	●
25	300×10	●	●	●
30	250×10	●	●	●
35	250×10	●	●	●
40	250×10	●	●	●

M8.0				
長さ	入り数	ユフロ	クロメイト	三価ホウイット
12	200×10	●	●	●
14	200×10	●	●	●
15	200×10	●	●	●
16	200×10	●	●	●
18	180×10	●	●	●
20	180×10	●	●	●
22	150×10	●	●	●
25	150×10	●	●	●
30	150×10	●	●	●
35	120×10	●	●	●
40	120×10	●	●	●
45	100×10	●	●	●
50	100×10	●	●	●

M10.0				
長さ	入り数	ユフロ	クロメイト	三価ホウイット
15	100×10	●	●	●
16	100×10	●	●	●
20	100×10	●	●	●
25	100×10	●	●	●
30	80×10	●	●	●
35	80×10	●	●	●
40	80×10	●	●	●
45	70×10	●	●	●
50	60×10	●	●	●

小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タツピンねじ
タツタイト
ハイエックねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリュー
ボルト
キャップボルト
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト