

ステンレス 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込)光精工製



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト
ハイテクねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリーン

ボルト

キャップホロ

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

1102H003

ステンレス

M6.0			M8.0			M10.0			M12.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
12	200×14	●	15	100×14	●	16	100×8	●	20	50×9	●
15	200×14	●	16	100×14	●	20	100×8	●	25	50×9	●
16	200×14	●	20	100×14	●	25	100×8	●	30	50×8	●
20	200×14	●	25	100×12	●	30	50×12	●	35	50×8	●
25	200×12	●	30	100×12	●	35	50×12	●	40	50×8	●
30	200×12	●	35	100×9	●	40	50×12	●	45	50×6	●
35	200×12	●	40	100×9	●	45	50×9	●	50	50×6	●
40	200×9	●	45	100×9	●	50	50×9	●			
45	200×9	●	50	100×9	●						
50	200×9	●									

LRナベ(タンパープルーフ) P=4(SW+JIS小形W組込)



71006410

鉄


M3.0			
長さ	入り数	三層ポライト	亜鉛黒
10	1500×20	●	●

鉄 DR SP=3(SPAK+JIS W組込)



1000DOS3

鉄

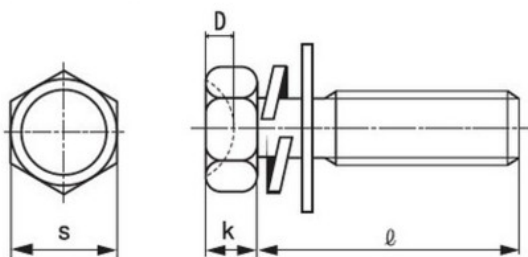

	S	K	D	平座金	ネジ先端
M6	10-0.20	4.0 ±0.15	3	16×1.2	少し先絞リ
M8	12-0.25	5.5 ±0.15	2	18×1.6	ヘッダーポイント

M6.0					M8.0				
長さ	入り数	クロメート	亜鉛黒	ダクロ	長さ	入り数	クロメート	亜鉛黒	ダクロ
16	400×10	●	●	●	20	200×10	●	●	●
18	400×10	●	●	●	25	250×8	●	●	●
20	400×10	●	●	●					