

鉄 ⊕ 大ナベ タッピンねじ(1種 A形)



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイト・
ハイテックねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ


ナット

樹脂製品

アンカーボルト

2000000F

鉄

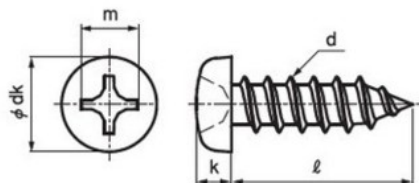

3.5			
長さ	入り数	ユアロ	ニッセル
10	1800×14	●	
12	1600×14	●	
16	1200×14	●	●
20	1000×14	●	
25	800×14	●	
32	500×14	●	
40	600×10	●	

4.0			
長さ	入り数	ユアロ	ニッセル
10	1300×14	●	
12	1200×14	●	
13	1200×14	●	
16	900×14	●	
20	800×14	●	
25	600×14	●	
30	500×14	●	
32	400×14	●	
35	400×14	●	
40	500×10	●	
45	450×10	●	
50	400×10	●	
60	300×10	●	
65	250×10	●	
70	250×10	●	
75	200×10	●	

5.0			
長さ	入り数	ユアロ	ニッセル
10	800×14	●	
12	700×14	●	
16	500×14	●	
20	450×14	●	
25	500×10	●	
30	450×10	●	
35	400×10	●	
40	350×10	●	
50	250×10	●	
60	200×10	●	
65	180×10	●	
70	160×10	●	
75	150×10	●	
80	150×10	●	
90	150×10	●	
100	150×10	●	


呼び径		3.5	4	5
dk	基準寸法	7.0	8.0	10.5
	許容差	0 -0.5	0 -0.6	0 -0.7
k	基準寸法	2.6	2.9	3.9
	許容差	±0.15	±0.15	±0.20
十字穴	m	参考	4.2	6.3
	Q	最大	2.03	2.43
		最小	1.45	2.26
	十字穴の番号	2	2	2
d	最大	3.65	4.15	5.20
	最小	3.5	4	5
ねじの山数25.4mmに付き		18	16	12

ステンレス ⊕ 薄バインド タッピンねじ (1種 A形)(H=1.6)



2002000S

ステンレス

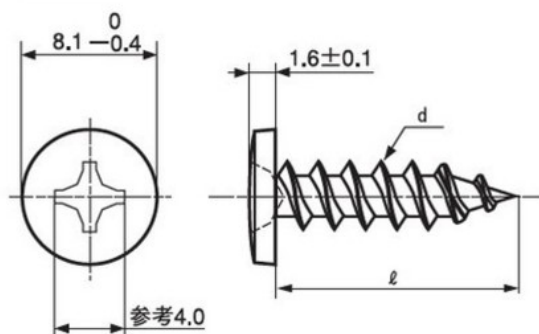

4.0		
長さ	入り数	生地
8	1000×24	●
12	1000×18	●
14	500×24	●
16	500×24	●
18	500×24	●
20	500×24	●
25	500×18	●
30	500×18	●